


MTCA.0 System für 2 Single Full-Size AMC Module, 1 HE

KATALOGNUMMER

11850-023

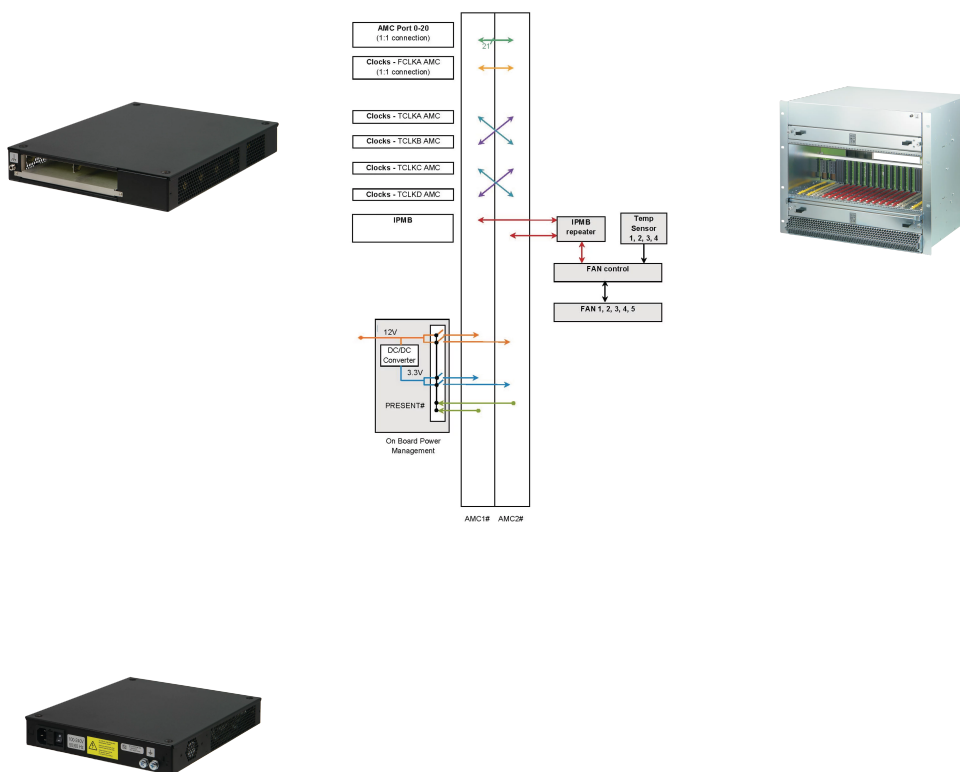

Das System ist für 2 AMC-Module ausgelegt. Die integrierte Stromversorgung und die Netzschalter an der Backplane ermöglichen die Hauptspannung zu den AMC-Modulen, ohne dass ein separates MCH benötigt wird.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kleines, kompaktes Gehäuse für 2 Single Full-size AdvancedMC-Module mit optionalem 2 TE Filler-Modul, Auch 2 Single Mid-size Module können eingebaut werden

Direkte Verbindung aller Ports zwischen beiden AdvancedMC-Slots (siehe Backplane-Topologie); Datenübertragungsraten bis zu 10 Gbit/s je Port

90-264 VAC Weitbereichseingang auf Gehäuserückseite, 150 W Stromversorgung im hinteren Teil des Gehäuses

12 VDC Spannung wird durch das Present-Signal des AdvancedMC-Moduls aktiviert

150 W Kühlleistung bei einer Umgebungstemperatur von 55 °C, Luftstrom von rechts nach links, temperaturregulierte Lüfter

Lüftereinheit und Lüfterfilter sind leicht zu warten und zu ersetzen

Das Gehäuse kann gestapelt werden und ist für eine Montageplatte vorbereitet

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 2

Typ: Pico-System

Typ Rückwandplatine: Alle Ports mit Punkt-zu-Punkt-Verbindung

Datenübertragung: 40 GbE; PCIe Gen3

Strom pro Slot: 60W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von rechts nach links

Höhe Gestell: 1U

Netzteiltyp: Open Frame

Netzteil enthalten: Ja

Rear I/O: Nein

Entspricht: PICMG MTCA.0 R2.0

Tiefe: 302mm

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

Komplett montiert, verkabelt und geprüft

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE