


PropacPRO Desktop-Gehäuse, ungeschirmt, 2 HE, 42 TE, 266 mm

KATALOGNUMMER

14576-021

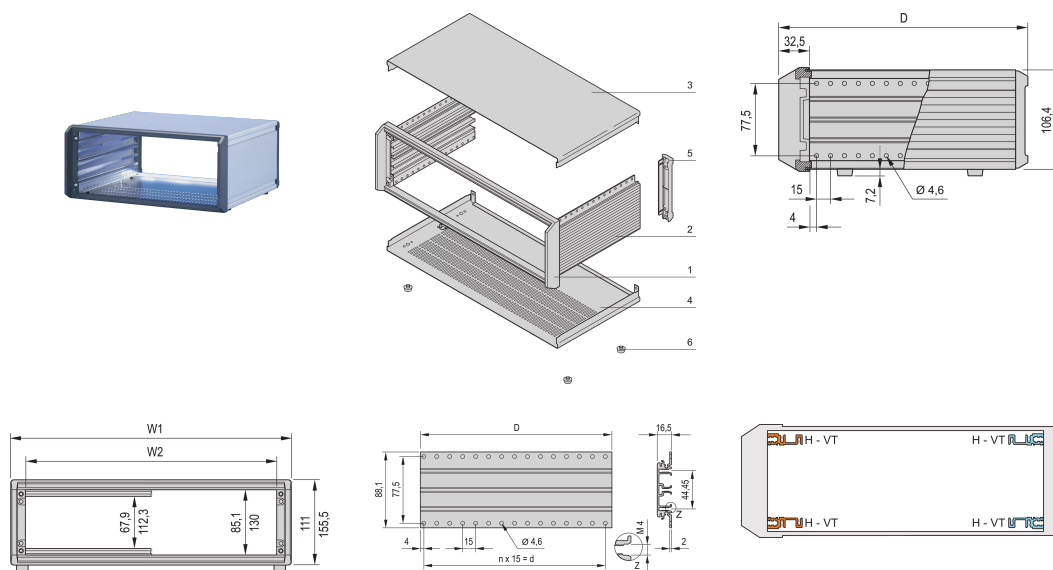

Das PropacPRO-Gehäuse von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll- und Einzelbaugruppen. Der Rahmen aus Aluminiumdruckguss und Profilseitenwände garantieren eine robuste Lösung. Zusätzlich ist ein umfangreiches Zubehörsortiment erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen zum individuellen Ausbau

Lüftungsschlitze im Bodenblech

Nachrüstbare EMV-Abschirmung

Vorbereitet für Erdung

Konform mit DIN EN 62368-1

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 2U

Breite Gestell: 42HP

Tiefe: 266mm

Anzahl Verpackungen: 1

Nutzbare Höhe: 85.1mm

Nutzbare Breite: 219mm

Frontrahmenkonstruktion: Einzelnes Teil

Kühloption: Nein

Entspricht: IEC 60297-3-101

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Oberfläche: Passiviert; Pulverbeschichtet

Höhe: 111mm

Material: Aluminium

Produktfamilie: PropacPRO

Produkttyp: Gehäuse

Schutzart: IP20

Statische Last: 25kg

Typ: Gehäuse für einzelne Elektronikbauteile

Breite: 257mm

Net Weight: 1.66kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Gehäuse, 2 HE mit Seitenwand für Aufstellgriff auf Anfrage.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE