


# PXI System mit ATX PSU, 4 HE, 8 Slots, 44 TE

## KATALOGNUMMER

14579-008

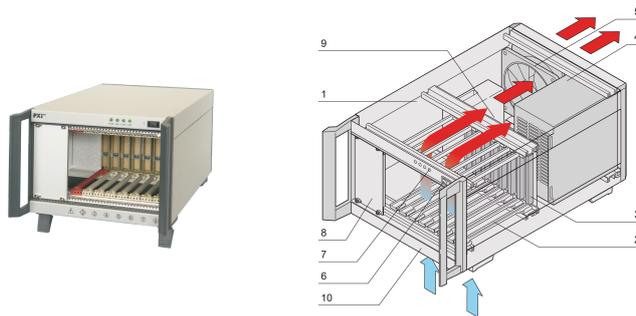

PXI-Desktop-Chassis mit vertikalem Kartenkorb für acht 3 HE Boards und eingebauter Stromversorgung.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

System in accordance with IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane, konform zu PICMG Rev. 3.0 und PXI 2.0

PXI Desktop-Gehäuse, 4 HE, 44 TE mit vertikalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 3 HE, 160 mm

Backplane, 8 Slot, 3 HE, 64-bit, System-Slot links

Wärmeableitung mit Luftstrom von vorne nach hinten

ATX-Netzgerät 400 W, Weitbereichs-AC-Eingang mit Netzschalter auf der Rückseite

Backplane mit interner/externer Taktumschaltung

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 8

Typ: Desktop

Typ Rückwandplatine: 3 U CompactPCI mit PXIbus

Datenübertragung: 64-bit-PCI-Bus

Strom pro Slot: 30W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von unten nach hinten

Höhe Gestell: 4U

Netzteiltyp: Open Frame

Netzteil enthalten: Ja

Rear I/O: Nein

Entspricht: PXISA PXI-1 R2.0

Tiefe: 355mm

Anzahl Verpackungen: 1

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**