


# CPCI System für steckbares Netzteil, horizontal, 1 HE, 2 Slot

## KATALOGNUMMER

**24579-078**

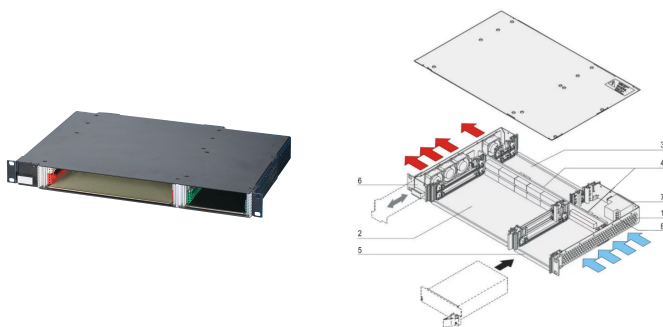

1 HE CompactPCI-System mit horizontalem Kartenkorb für zwei 6 HE Boards, zwei RTM-Boards und ein steckbares 3 HE CompactPCI-Netzteil.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

System gem. IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane konform zu PICMG 2.0 Rev. 3.0

System mit horizontalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 6 HE, 160 mm tief; Rear I/O: 6 HE, 80 mm tief

Backplane (Signal- und Powerbackplane als monolithische Backplane) 2 Slot, 6 HE, 64-bit, System-Slot links, Powersteckverbinder (1 x P 47)

Wärmeableitung erfolgt mit Hot-Swap-Lüftereinheit (Luftstrom von rechts nach links)

Vorbereitet für die Montage eines 19-Zoll CompactPCI Netzteils (3 HE, 8 TE)

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: System

Anzahl Slots: 2

Typ: 19-Zoll-Schrankschrankmontage

Typ Rückwandplatine: 6 U CompactPCI

Datenübertragung: 64-bit-PCI-Bus

Strom pro Slot: 40W

Eingangsspannung AC: 100 – 240V

Luftstromrichtung: Von rechts nach links

Höhe Gestell: 1U

Netzteiltyp: (1) Netzteil mit Steckanschluss

Netzteil enthalten: Nein

Rear I/O: Ja

Entspricht: PICMG 2.0 R3.0

Tiefe: 275mm

Höhe: 44.64mm

Breite: 449mm

Net Weight: 4.56kg

Anzahl Verpackungen: 1

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Modifizierte Systeme auf Anfrage erhältlich

48 VDC-Ausführung auf Anfrage

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**