


RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil

KATALOGNUMMER

24630-201

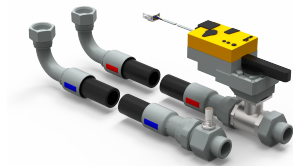

Der flexible Schlauchsatz für den RDHX Pro verbindet den Kühler mit dem Wassersystem der Anlage. Die hochwertigen EPDM-Schläuche weisen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber normalen, auf Wasser und Glykol basierten Kühlmitteln auf. Die Stahlverstärkung sorgt mit einem Nenndruck von 5 bar und einem Mindestberstdruck von 20 bar für eine erweiterte Druckfähigkeit, während die Außenschicht die Schläuche vor mechanischer Belastung und Beschädigung schützt.

MERKMALE

Flexible Schläuche zur Verbindung des RDHX Pro mit Betriebswasservor- und -rücklauf

Ein Paar flexibler Schläuche für den Anschluss des Betriebswasservorlaufs und des Betriebswasserrücklaufs

Hochwertige verstärkte EPDM-Schläuche

Nennbetriebsdruck 5 bar, Mindestberstdruck > 20 bar

Inklusive 1-Zoll-BSPP-Flachdichtungs-Drehgelenke an beiden Enden

In Längen von 4 m oder 6 m erhältlich

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Schlauch

Produktfamilie: RackChiller

Länge: 2500mm

Net Weight: 7.485kg

Anzahl Verpackungen: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Funktioniert nur in Verbindung mit dem RackChiller RDHX PRO.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE