


Kassettenbausatz PRO, abgeschirmt, perforiert, multiple Anschlüsse, 6 HE, 12 TE, 227 mm

KATALOGNUMMER

24813-862

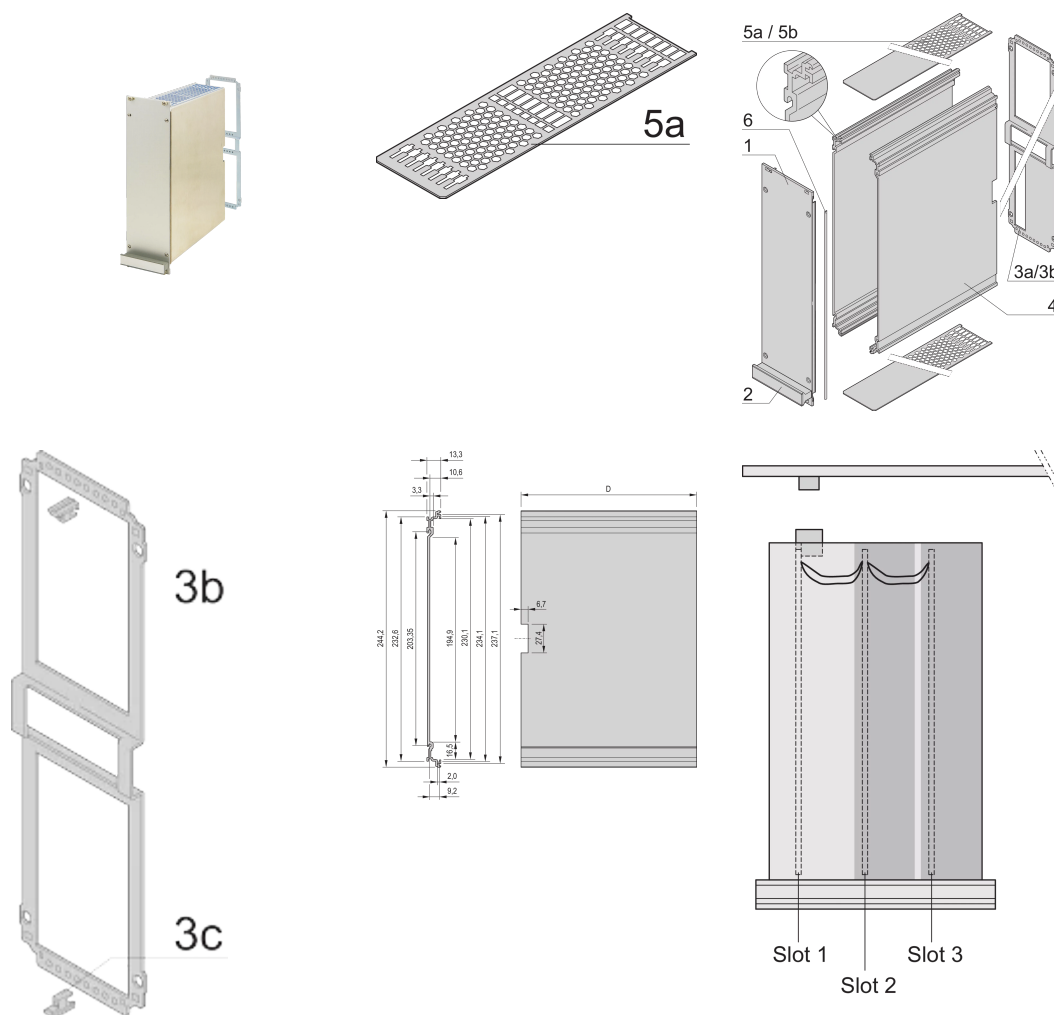

Schützt eine Leiterplatte vor mechanischer Beschädigung und entlädt elektrostatische Aufladung; für Europakartenformate; mit Platte mit Ausbrüchen für weitere Steckverbinder kombinieren.

ZERTIFIZIERUNGEN

MERKMALE

Deckblech mit Perforation, für Führungsschienen (Luftstrom ca. 60 %)

Rückwand mit Ausbruch für mehrere Steckverbinder

Rechte und linke Seitenwandprofile mit Nut, zum Einschieben einer Leiterplatte (normgerechte Lage der Leiterplatte nur im linken Seitenwandprofil)

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 6U

Breite Gestell: 12HP

Anzahl Verpackungen: 1

Grifftyp: Trapezförmig

Typ EMV-Dichtung: Textil

Rückwandtyp: Ausbruch mehrere Steckverbinder

Abdeckblechtyp: Abdeckblech mit Perforation für Führungsschienen

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Eloxiert

Kühlung: Perforiert

Tiefe (D): 227mm

EMV-Schirmung: Ja

Oberfläche: Eloxiert; Passiviert

Material: Aluminium

Produkttyp: Kassette


Typ: Rahmentyp-Steckbaugruppen PRO

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Für die Montage weiterer Platinen ohne rückseitigen Verbinder, Führungsschiene (Art.-Nr. 24812-301) und 'Platinenbefestigung ab Nut 2' (Art.-Nr. 24812-301 + Schraube Art.-Nr. 24560-178) werden benötigt, 2 Führungsschienen, 2 Rückwandhalterungen und Boardbefestigung für Slot 1 und einen Slot 2 sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Führungsschienen bitte separat bestellen.

DIAGRAMME

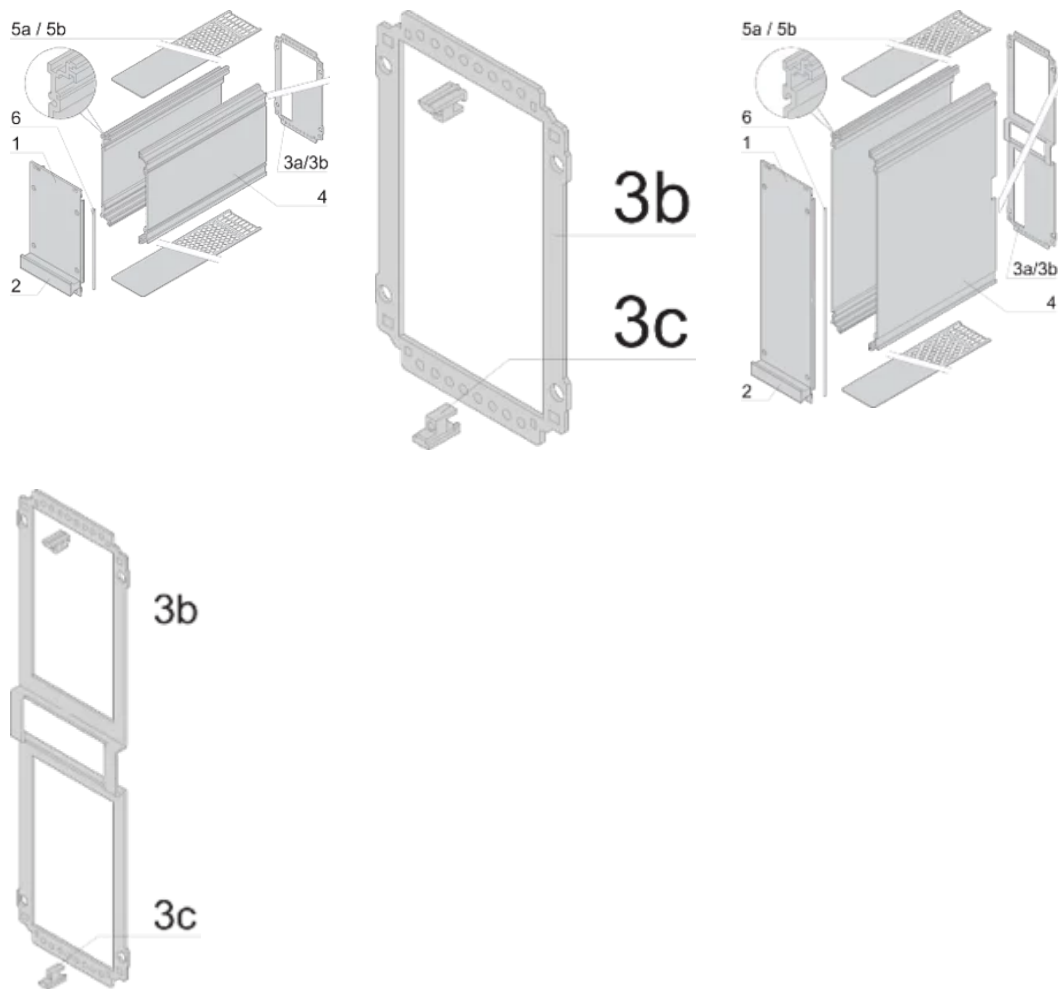

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE