


19-Zoll-Frontplatte, 1 HE, 3 mm, Al, eloxiert, unbehandelte Kanten

KATALOGNUMMER

30219-098

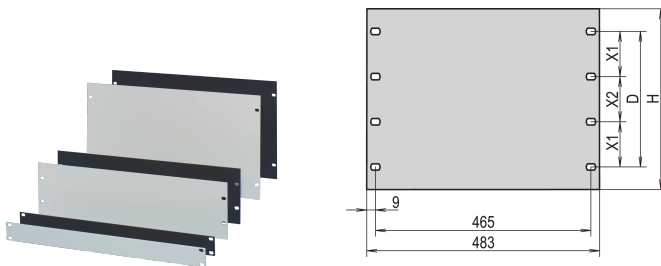

Frontplatten aus Aluminium.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Aluminium, 4 oder 3 mm dick, eloxiert oder lackiert

PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 1U

Tiefe (D): 3mm

Zubehörtyp: Frontplatte

Befestigung: Anschraubbare Front

Oberfläche: Eloxiert

Frontbeschichtung: Eloxiert

Anzahl Verpackungen: 1

Oberfläche Rückseite: Eloxiert

Behandelte Kanten: Nein

EMV-Schirmung: Nein

Höhe (H): 43.6mm

Material: Aluminium

Produkttyp: Frontplatte

Breite Gestell: 95HP


Typ: 19-Zoll-Frontplatte

Breite (W): 483mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

19"- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen.

DIAGRAMME

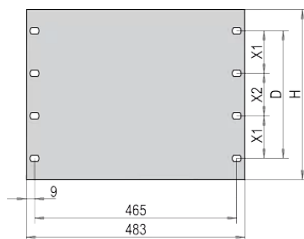

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE