


Mittelteil für mehrteilige Führungsschiene, Kunststoff, 280 mm, Nutbreite 2 mm, lichtgrau, 10 Stück

KATALOGNUMMER

34564-893

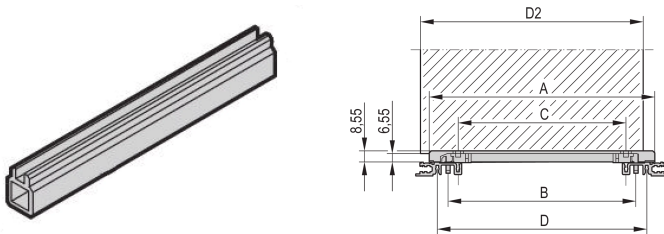

Führungsschienen Mittelteil für individuelle mehrteilige Führungsschienen aus Kunststoff oder Aluminiumprofil. Geeignet für Endstücke vom Typ Standard, Zubehör, 4,4-Zoll und Endstücke mit Codierung.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Mittelteil zur Montage von Führungsschienen mit 2 mm Nutbreite

2 Kunststoffendstücke sind erforderlich; diese werden auf beide Enden des mittleren Profils aufgeschoben

Führungsschienen können in Modulschienen (Al-Profil) oder in 1,5 mm dicke Blechaufnahmen eingeklipst werden

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C

PRODUKTMERKMALE

Material: PVC

Farbe: Grau

Anzahl Verpackungen: 1

Leiterplattentiefe: 280mm

Nutbreite: 2

Farbcode: RAL 7035

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Produkttyp: Führungsschiene

Typ: Mittelteil

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse; Einschub

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in der Lieferlosgröße (LLG). Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Eine Führungsschiene besteht aus einem Paar Kopfstücken und einem Profilstück.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE