


# Kopfstück für Führungsschiene 4,4" , Nutbreite 2 mm, rot

## KATALOGNUMMER

**64560-057**

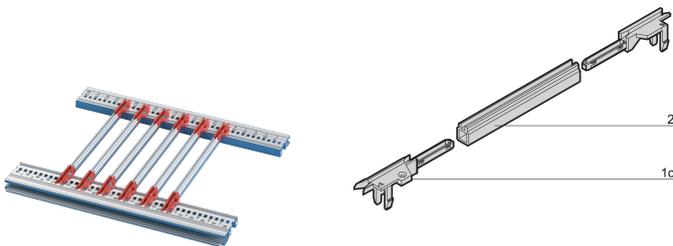

Kunststoffkopfstücke für individuell mehrteilige Führungsschienen mit Mittelteil aus Kunststoff- oder Aluminiumprofil. Erhältlich in den Typen Standard, Zubehör oder 4,4-Zoll. Endstücke können optional mit einem ESD-Clip ausgestattet werden, der für einen leitenden Kontakt zwischen Leiterplatte und Modulschiene sorgt. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO und EuropacPRO.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Kopfstück (PBT) für einzelne, mehrteilige Führungsschienen mit Mittelteil aus Kunststoff- oder Aluminiumprofil

Führungsschienen können in Modulschienen (aus Aluminiumprofil) oder in 1,5 mm dicke Stahlblechprofile eingeklipst werden

Lagertemperatur: 0 °C ... +60 °C

Lagertemperatur: von -40 °C ... 130 °C

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Schienenendstück

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Typ: 4.4" PCB

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse; Einschub

Anzahl Verpackungen: 1

Verpackungseinheit: Paar

Material: Polybutylenterephthalat

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**