


EuropacPRO 19"-Baugruppenträgersatz für Bahnanwendungen, schirmbar mit EMV-Dichtung, EN 50155

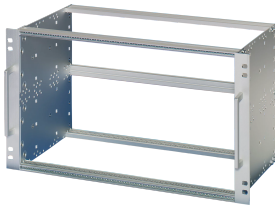

Ungeschirmter Baugruppenträger für Bahnanwendungen gemäß EN50155

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Schock- und vibrationsgetestet nach EN 50155, Teil 12.2.11

Der 19"-Winkel ist fest mit der Seitenwand verbunden (getoxt), besonders geeignet für hohe mechanische Beanspruchung (Vibrationsfestigkeit)

Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar.

IP 20 gemäß IEC 60529.

Die doppelte 19"-Anschraubposition gibt zusätzliche Sicherheit (NFF Norm).

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung

SPEZIFIKATIONEN

Statische Last:	15kg
Material:	Aluminium
EMV-Schirmung:	Nein

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Typ Dichtung
21500-077	3U	235mm	1	Rückwandplatine	220mm	Textil EMV
21500-078	6U	235mm	1	Rückwandplatine	220mm	Textil EMV

Table 2/3

Katalognummer	Schock- und Vibrationstoleranz	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	Oberfläche	Breite Gestell
21500-077	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103, EN 50155 Teil 12.2.11	Eloxiert, Passiviert	84HP
21500-078	5g (force)	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103, EN 50155 Teil 12.2.11	Eloxiert, Passiviert	84HP

Table 3/3

Katalognummer	Schnelles Schiff
21500-077	No
21500-078	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Testberichte sind online verfügbar.

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE