


EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, Heavy, EMV geschirmt, w/wo Front Handle

NEW PRODUCT

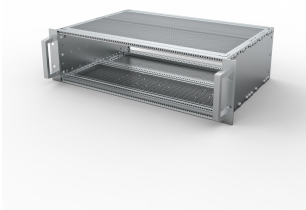

EMC-geschirmter Baugruppenträger für Backplane-Montage. 19-Zoll Winkel und Seitenwände sind miteinander verbunden (getoxt = kaltverschweisst) zur Erhöhung der Festigkeit.

MERKMALE

Erweiterter EMV-Baugruppenträger mit einer durchschnittlich um 60 % verbesserten RF-Abschirmwirkung im Vergleich zu einem Standard-EuropacPRO, gemäß EN 61000-5-7 geprüft

Doppelmaschenblende, oben und unten, mit EMV und luftstromoptimierter Perforation, erfüllt die Anforderungen der Brandschutznorm EN 62368-1

Zusätzliche Seitenplattenblenden für erhöhte seitliche RF-Abschirmung

Modulschienen und Seitenplatten des Typs H ("Heavy") für raue Umgebungen

Modulschiene hinten zur direkten Leiterplatten-Montage ohne Isolierstreifen

Stoß- und vibrationsfest bis zu 5 g, geprüft nach EN 61373 Klasse 1, Kategorie B

Einbaulast bis zu 15 kg

Kompatibel mit Textil- und HE-Frontplattendichtungen aus Edelstahl

Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Ausführungen mit und ohne Frontgriffe

Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung, Änderungen und Montagedienste auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN

Statische Last:	15kg
Produkttyp:	Baugruppenträger/Einschub
EMV-Schirmung:	Ja

Table 1/3

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Schock- und Vibrationstoleranz
24563-920	3U	235mm	1	Rückwandplatine	160mm	5g (force)
24563-921	3U	295mm	1	Rückwandplatine	160mm	5g (force)
24563-922	3U	295mm	1	Rückwandplatine	220mm	5g (force)
24563-923	3U	355mm	1	Rückwandplatine	160mm	5g (force)
24563-924	3U	355mm	1	Rückwandplatine	220mm	5g (force)
24563-925	3U	355mm	1	Rückwandplatine	280mm	5g (force)
24563-930	6U	235mm	1	Rückwandplatine	160mm	5g (force)
24563-931	6U	295mm	1	Rückwandplatine	160mm	5g (force)
24563-932	6U	295mm	1	Rückwandplatine	220mm	5g (force)
24563-933	6U	355mm	1	Rückwandplatine	160mm	5g (force)
24563-934	6U	355mm	1	Rückwandplatine	220mm	5g (force)
24563-935	6U	355mm	1	Rückwandplatine	280mm	5g (force)
24563-970	3U	235mm	1	Rückwandplatine	160mm	5g (force)
24563-971	3U	295mm	1	Rückwandplatine	160mm	5g (force)
24563-972	3U	295mm	1	Rückwandplatine	220mm	5g (force)
24563-973	3U	355mm	1	Rückwandplatine	160mm	5g (force)
24563-974	3U	355mm	1	Rückwandplatine	220mm	5g (force)

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Zur Montage	Leiterplattentiefe	Schock- und Vibrationstoleranz
24563-975	3U	355mm	1	Rückwandplatine	280mm	5g (force)
24563-980	6U	235mm	1	Rückwandplatine	160mm	5g (force)
24563-981	6U	295mm	1	Rückwandplatine	160mm	5g (force)
24563-982	6U	295mm	1	Rückwandplatine	220mm	5g (force)
24563-983	6U	355mm	1	Rückwandplatine	160mm	5g (force)
24563-984	6U	355mm	1	Rückwandplatine	220mm	5g (force)
24563-985	6U	355mm	1	Rückwandplatine	280mm	5g (force)

Table 2/3

Katalognummer	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	Oberfläche	Material	Breite Gestell
24563-920	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-921	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-922	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-923	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-924	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-925	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-930	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-931	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-932	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP

Katalognummer	Griff enthalten	Befestigung	Entspricht	Oberfläche	Material	Breite Gestell
24563-933	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-934	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-935	Ja	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-970	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-971	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-972	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-973	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-974	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-975	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-980	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-981	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-982	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-983	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-984	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP
24563-985	Nein	Gestell	IEC 60297-3-103	Eloxiert, Passiviert	Aluminium	84HP

Table 3/3

Katalognummer	Typ EMV-Dichtung	Schnelles Schiff
24563-920	Textil, Edelstahl	No
24563-921	Textil, Edelstahl	No

Katalognummer	Typ EMV-Dichtung	Schnelles Schiff
24563-922	Textil, Edelstahl	No
24563-923	Textil, Edelstahl	No
24563-924	Textil, Edelstahl	No
24563-925	Textil, Edelstahl	No
24563-930	Textil, Edelstahl	No
24563-931	Textil, Edelstahl	No
24563-932	Textil, Edelstahl	No
24563-933	Textil, Edelstahl	No
24563-934	Textil, Edelstahl	No
24563-935	Textil, Edelstahl	No
24563-970	Textil, Edelstahl	No
24563-971	Textil, Edelstahl	No
24563-972	Textil, Edelstahl	No
24563-973	Textil, Edelstahl	No
24563-974	Textil, Edelstahl	No
24563-975	Textil, Edelstahl	No
24563-980	Textil, Edelstahl	No
24563-981	Textil, Edelstahl	No

Katalognummer	Typ EMV-Dichtung	Schnelles Schiff
24563-982	Textil, Edelstahl	No
24563-983	Textil, Edelstahl	No
24563-984	Textil, Edelstahl	No
24563-985	Textil, Edelstahl	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Individuelle Konfiguration: große Variantenvielfalt in Höhe, Breite und Tiefe; verschiedene Führungsschienen für unterschiedlichste Applikationen; Innenausbaumöglichkeiten; Zubehör und Befestigungsmaterial.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE