


# EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual-Mesh-Abdeckung Deck-und Bodenbleche und unten, mit Seitenwand verschraubt

NEW PRODUCT

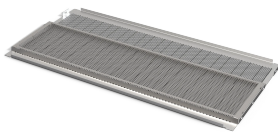

Zur elektromagnetischen Abschirmung und als mechanischer Schutz wird eine Abdeckplatte verwendet, die man an der Seitenwand festschrauben kann.

## MERKMALE

Doppelmaschenblende, Deck-und Bodenbleche und unten, mit EMV und luftstromoptimierter Perforation, für die anspruchsvollsten RF-Abschirmungsanforderungen

Erfüllt die Anforderungen der Brandschutznorm EN 62368-1

Für PCBs mit Standardformaten

Abdeckplatte zum Anschrauben an die Seitenwand

Einsatz bei allen Modulschienen möglich, neben Robustheit

## SPEZIFIKATIONEN

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Material:</b>       | Aluminium        |
| <b>Produkttyp:</b>     | Abdeckblech      |
| <b>Produktfamilie:</b> | EuropacPRO       |
| <b>Oberfläche:</b>     | Passiviert       |
| <b>Typ:</b>            | Perforiert       |
| <b>Passt zu:</b>       | Baugruppenträger |

Table 1/1

| Katalognummer | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Breite Gestell | Leiterplattentiefe | Verpackungseinheit | Schnelles Schiff |
|---------------|-------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 24563-770     | 175mm | 2                   | 84HP           | 160mm              | Paar               | No               |

| Katalognummer | Tiefe    | Anzahl Verpackungen | Breite Gestell | Leiterplattentiefe | Verpackungseinheit | Schnelleschiff |
|---------------|----------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 24563-771     | 235mm    | 2                   | 84HP           | 160mm              | Paar               | No             |
| 24563-772     | 275mm    | 2                   | 84HP           | 160mm              | Paar               | No             |
| 24563-780     | 235mm    | 2                   | 84HP           | 220mm              | Paar               | No             |
| 24563-774     | 295mm    | 2                   | 84HP           | 160mm              | Paar               | No             |
| 24563-781     | 295mm    | 2                   | 84HP           | 220mm              | Paar               | No             |
| 24563-773     | 277.75mm | 2                   | 84HP           | 160mm              | Paar               | No             |
| 24563-775     | 355mm    | 2                   | 84HP           | 160mm              | Paar               | No             |
| 24563-776     | 415mm    | 2                   | 84HP           | 160mm              | Paar               | No             |
| 24563-777     | 475mm    | 2                   | 84HP           | 160mm              | Paar               | No             |
| 24563-782     | 355mm    | 2                   | 84HP           | 220mm              | Paar               | No             |
| 24563-783     | 415mm    | 2                   | 84HP           | 220mm              | Paar               | No             |
| 24563-784     | 475mm    | 2                   | 84HP           | 220mm              | Paar               | No             |
| 24563-790     | 295mm    | 2                   | 84HP           | 280mm              | Paar               | No             |
| 24563-791     | 355mm    | 2                   | 84HP           | 280mm              | Paar               | No             |
| 24563-792     | 415mm    | 2                   | 84HP           | 280mm              | Paar               | No             |
| 24563-793     | 475mm    | 2                   | 84HP           | 280mm              | Paar               | No             |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie

zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**