


EuropacPRO Deckbleche zum Anschrauben an die Seitenwand

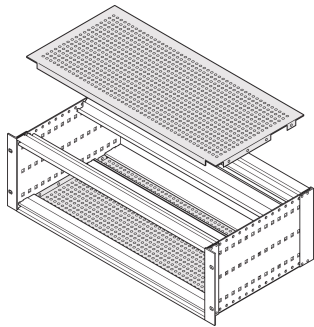

Eine Abdeckplatte wird zur elektromagnetischen Abschirmung oder als mechanischer Schutz verwendet. Die Abdeckung kann an die Seitenwand geschraubt werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur variablen Positionierung von Modulschienen z. B. für Leiterplatten in Standardformaten

Perforationsgrad 58 %

Einsatz bei allen Modulschienen möglich

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Produkttyp:	Abdeckblech
Produktfamilie:	EuropacPRO
Oberfläche:	Passiviert
Typ:	Perforiert
Passt zu:	Baugruppenträger

Table 1/1

Katalognummer	Breite Gestell	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Verpackungseinheit	Drehmoment	Schnelles Schiff
---------------	----------------	-------	---------------------	--------------------	------------	------------------

24560-061	42HP	275mm	2	Paar		No
24560-062	63HP	275mm	2	Paar		No
24560-063	84HP	275mm	2	Paar		No
24560-064	42HP	175mm	2	Paar	2.1N·m	No
24560-065	42HP	235mm	2	Paar	2.1N·m	No
24560-066	42HP	295mm	2	Paar	2.1N·m	No
24560-071	63HP	175mm	2	Paar	2.1N·m	No
24560-072	63HP	235mm	2	Paar	2.1N·m	No
24560-073	63HP	295mm	2	Paar	2.1N·m	No
24560-078	84HP	175mm	2	Paar	2.1N·m	No
24560-079	84HP	235mm	2	Paar	2.1N·m	No
24560-080	84HP	295mm	2	Paar	2.1N·m	No
24560-081	84HP	355mm	2	Paar	2.1N·m	No
24560-082	84HP	415mm	2	Paar	2.1N·m	No
24560-083	84HP	475mm	2	Paar	2.1N·m	No
24579-090	42HP	277.75mm	2	Paar	2.1N·m	No
24579-092	84HP	277.75mm	2	Paar	2.1N·m	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE