


Führungsschiene mit DIN-Steckverbinderbefestigung

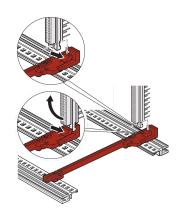

Die Standard-Führungsschiene mit Steckverbinderbefestigung ermöglicht es dem Benutzer, die DIN-Steckverbinder (EN 60603-2 (DIN 41612)) direkt auf die Führungsschienen zu klemmen. Gilt nur für Europakarten mit den Abmessungen 100 x 160 mm und 100 x 220 mm. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO und EuropacPRO.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Einfache und preiswerte Montage von Steckverbindern durch Rastverbindungen als Alternative für Z-Schienen oder Modulschienen mit integrierter Z-Schiene

Für Europakartenformat 100 × 160 mm oder 100 × 220 mm; nicht geeignet für Doppeleuropakartenformat

Kunststoffführungsschiene, einteilig, rot, für 2 mm Nutbreite

Einclipsbar in Modulschienen aus Al-Profil

einclippbar in 1,5 mm starke Blechaufnahmen

Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C

SPEZIFIKATIONEN

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse; Einschub

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Produkttyp: Führungsschiene

Material: Polybutylenterephthalat

Farbe: Rot

Typ:

Table 1/1						
Katalognumme r	Anzahl Verpackungen	Leiterplattentie fe	Nutbreite	Entspricht	Verpackungsei nheit	Schnelles Schiff
64560-074	2	160mm	2	EN 60603-2 (DIN 41612)	Paar	No
64560-075	2	220mm	2	EN 60603-2 (DIN 41612)	Paar	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Die Lieferung erfolgt in Lieferlosgrößen. Die Preise gelten pro einzelnen Artikel.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE