


Interscale Montageplatte mit integriertem Lüfterhalter und Lüftern

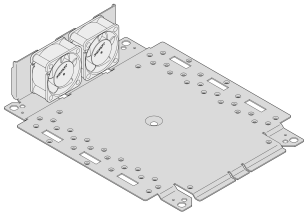

Interscale-Montageplatte mit eingebauter Lüfterhalterung und Lüftern, für Desktop-Gehäuse und 19"-Einschübe. Erhältlich in verschiedenen Größen und mit drei Lüftervarianten, mit einem Luftvolumenstrom von 10 bis 170 m³/h.

MERKMALE

Montageplatte (erhöht 4 mm) mit integrierter Lüfterhalterung inklusive Lüfterkit für gelochte Gehäusevarianten

Lüfter lassen sich mit schwingungsdämpfendem Befestigungsmaterial einfach an der Montageplatte befestigen

Montageplatte wird im Desktop-Gehäuse mit 4 Kunststofffüßen oder im 19"-Gehäuse mit 4 Schrauben befestigt

Technische Lüfterdaten, siehe Lieferumfang

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Aluminium verzinkt

Produkttyp: Montageplatte

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Höhe	Material	Produktfamilie
24827-154	221mm	177mm	1	1mm	Stahl	Interscale
24827-254			1		Stahl	Interscale
24827-155	221mm	221mm	1	1mm	Stahl	Interscale
24827-255	221mm	221mm	1	1mm	Stahl	Interscale

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Höhe	Material	Produktfamilie
24827-175	310mm	221mm	1	1mm	Stahl	Interscale
24827-275	310mm	221mm	1	1mm	Stahl	Interscale
24827-195	399mm	221mm	1	1mm	Stahl	Interscale
24827-105	444mm	177mm	1	1mm	Stahl	Interscale
24827-375	310mm	221mm	1	1mm	Stahl	Interscale
24827-295	399mm	221mm	1	1mm	Stahl	Interscale
24827-197	399mm	310mm	1	1mm	Stahl	Interscale
24827-297	399mm	310mm	1	1mm	Stahl	Interscale
24827-395	399mm	221mm	1	1mm	Stahl	Interscale
24827-397	399mm	310mm	1	1mm	Stahl	Interscale
24827-107	444mm	310mm	1	1mm	Stahl	Interscale
24827-205			1		Stahl	
24827-207			1		Stahl	
24827-305			1		Stahl	
24827-307			1		Stahl	

Table 2/2

Katalognummer	Breite Gestell	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
24827-154		Montageplatte	Gehäuse mit kleinem Formfaktor	No
24827-254		Montageplatte		No

Katalognummer	Breite Gestell	Typ	Passt zu	Schnelles Schiff
24827-155		Montageplatte	Gehäuse mit kleinem Formfaktor	No
24827-255		Montageplatte	Gehäuse mit kleinem Formfaktor	No
24827-175		Montageplatte	Gehäuse mit kleinem Formfaktor	No
24827-275		Montageplatte	Gehäuse mit kleinem Formfaktor	No
24827-195		Montageplatte	Gehäuse mit kleinem Formfaktor	No
24827-105	19HP	Montageplatte	Gehäuse mit kleinem Formfaktor	No
24827-375		Montageplatte	Gehäuse mit kleinem Formfaktor	No
24827-295		Montageplatte	Gehäuse mit kleinem Formfaktor	No
24827-197		Montageplatte	Gehäuse mit kleinem Formfaktor	No
24827-297		Montageplatte	Gehäuse mit kleinem Formfaktor	No
24827-395		Montageplatte	Gehäuse mit kleinem Formfaktor	No
24827-397		Montageplatte	Gehäuse mit kleinem Formfaktor	No
24827-107	19HP	Montageplatte	Gehäuse mit kleinem Formfaktor	No
24827-205				No
24827-207				No
24827-305				No
24827-307				No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE