


Montageplatte für 19"-Gehäuse und Baugruppenträger

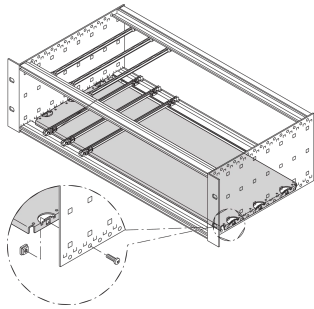

Montageplatte für schwere Ausbauteile oder proprietäre elektronische Baugruppen. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO und EuropacPRO.

Führungsschienen Typ "verstärkt mit Unterzug" sowie 4,4 Zoll Führungsschienen können nicht verwendet werden. Deck und Bodenbleche, die in die Nut der Modulschiene Typ (Typ L) eingeschoben werden, können nicht in Verbindung mit der Montageplatte verwendet werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Befestigung schwerer Ausbauteile

Anschlussplatte, volle Breite: Die Montageplatte ist so breit wie der Baugruppenträger oder das Systemgehäuse (z.B. 84 TE) und wird an den Seitenwänden befestigt

Anschlussplatte, Teilbreite: Die teilbreite Montageplatte (z.B. 28 TE) wird an einer Seitenwand und mit einem Befestigungsstreifen montiert. Der Baugruppenträger oder das Systemgehäuse muss 28 TE breit sein.

Die Einschub-Platte kann nicht mit EMV-Deck- / Bodenblechen kombiniert werden

SPEZIFIKATIONEN

Material: Aluminium
Produkttyp: Montageplatte
Passt zu: Baugruppenträger

Table 1/2

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Tiefe	Produktfamilie	Breite	Zertifizierungen
---------------	----------------	---------------------	-------	----------------	--------	------------------

34562-745	28HP	1	112.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88mm	RoHS
34562-749	28HP	1	172.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88mm	RoHS
34562-746	42HP	1	112.5mm	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99mm	RoHS
34562-753	28HP	1	232.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88mm	RoHS
34562-747	63HP	1	112.5mm	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67mm	RoHS
34562-757	28HP	1	292.2mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88mm	RoHS
34562-750	42HP	1	172.5mm	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	217.99mm	RoHS
34562-748	84HP	1	112.5mm	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67mm	RoHS
34562-754	42HP	1	232.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99mm	RoHS
34562-751	63HP	1	172.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO	324.67mm	RoHS
34562-758	42HP	1	292.2mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99mm	RoHS
34562-752	84HP	1	172.5mm	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	431.35mm	RoHS
34562-755	63HP	1	232.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67mm	RoHS

34562-759	63HP	1	292.2mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67mm	RoHS
34562-756	84HP	1	232.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	431.35mm	RoHS
34562-760	84HP	1	292.5mm	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	431.35mm	RoHS
34562-870	84HP	1	352.5mm	EuropacPRO	431.35mm	
34562-871	84HP	1	412.5mm	EuropacPRO	431.35mm	

Table 2/2	
Katalognummer	Schnelles Schiff
34562-745	No
34562-749	No
34562-746	No
34562-753	No
34562-747	No
34562-757	No
34562-750	No
34562-748	No
34562-754	No
34562-751	No
34562-758	No

Katalognummer	Schnelles Schiff
34562-752	No
34562-755	No
34562-759	No
34562-756	No
34562-760	No
34562-870	No
34562-871	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungsmaterial für Montageplatte bitte separat bestellen.

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Befestigungsstreifen für Teilbreite erforderlich, bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE