


Novastar Sockel

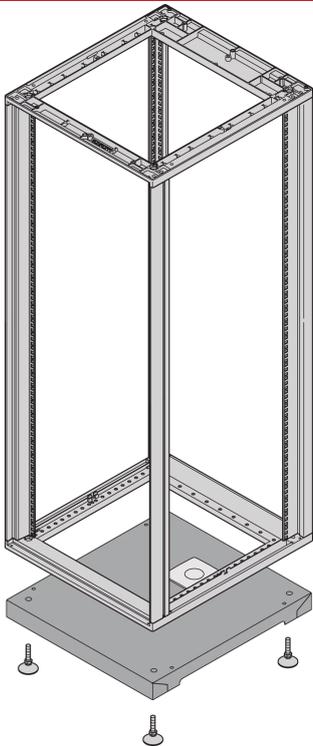

Bodenplatte für hintere Kabelführung, die für die Kabelführung ausgeschnitten ist. Die Öffnung ist mit Kunststoff abgedeckt. Die Zusatzbürstenleiste kann eingebaut werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Statische Traglast: 400 kg

Nivellierfüße, Höhe 57 mm ... 67 mm

St, 1,5 mm, RAL 7021

Kabeldurchführung 110 mm x 76 mm

inkl. Erdung

Nivellierfüße

Statische Traglast 400 kg

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Höhe: | 45mm |
| Produkttyp: | Schaltschrank-/Gestellsockel |
| Material: | Stahl |

Table 1/2

| Katalognummer | Breite | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Farbe | Farbcode | Oberfläche |
|---------------|--------|--------|---------------------|-------------|----------|-------------------|
| 27230-070 | 553mm | 500mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | Pulverbeschichtet |
| 27230-071 | 553mm | 600mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | Pulverbeschichtet |
| 27230-072 | 553mm | 800mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | Pulverbeschichtet |
| 27230-076 | 900mm | 900mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | Pulverbeschichtet |
| 27230-080 | 1000mm | 1000mm | 1 | Schwarzgrau | RAL 7021 | Pulverbeschichtet |

Table 2/2

| Katalognummer | Typ | Schnelles Schiff |
|---------------|--------|------------------|
| 27230-070 | Sockel | No |
| 27230-071 | Sockel | No |
| 27230-072 | Sockel | No |
| 27230-076 | Sockel | No |
| 27230-080 | Sockel | No |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bürstenleiste bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu

den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE