


Novastar Seitenwand für Schwerlast

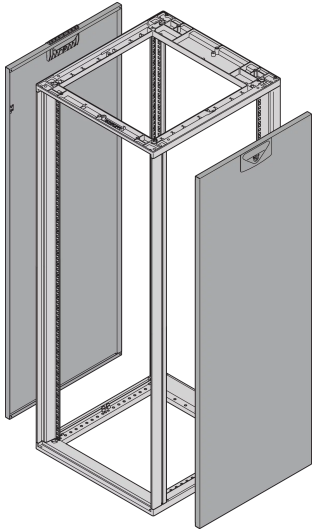

Seitenwände aus Stahl für Schwerlast-Aluminiumrahmen mit Schnellverschluss für einfache Montage und Installation. Schroff liefert Verkleidung mit installiertem und geprüftem Erdungskabel.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

mit Schnellverschluss, inklusive Erdung

St, 1 mm

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Schaltschrank-/Gestellplatte

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
26230-325	25U	1167mm	800mm	2	Lichtgrau	RAL 7035

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
26230-326	34U	1567mm	800mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-327	38U	1745mm	800mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-328	43U	1967mm	800mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-329	47U	2145mm	800mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
25230-165	29U	1345mm	500mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-166	29U	1345mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-167	29U	1345mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-168	29U	1345mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-169	29U	1345mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
26230-165	29U	1345mm	500mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-166	29U	1345mm	600mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-167	29U	1345mm	800mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-168	29U	1345mm	900mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-169	29U	1345mm	1000mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
25230-040	47U	2087mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-041	47U	2087mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-067	12U	531mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-068	12U	531mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
25230-069	16U	709mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-080	16U	709mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-103	20U	887mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-104	20U	887mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-105	25U	1109mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-106	25U	1109mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-107	34U	1509mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-108	34U	1509mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-109	38U	1687mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-110	38U	1687mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-111	43U	1909mm	900mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-112	43U	1909mm	1000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-222	12U	531mm	500mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-223	16U	709mm	500mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-224	20U	945mm	500mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-225	25U	1167mm	500mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-226	34U	1567mm	500mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-227	38U	1745mm	500mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
25230-228	43U	1967mm	500mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-229	47U	2145mm	500mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-272	12U	531mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-273	16U	709mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-274	20U	945mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-275	25U	1167mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-276	34U	1567mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-277	38U	1745mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-278	43U	1967mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-279	47U	2145mm	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-322		531mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-323	16U	709mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-324	20U	945mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-325	25U	1167mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-326	34U	1567mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-327	38U	1745mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-328	43U	1967mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021
25230-329	47U	2145mm	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
26230-040	47U	2087mm	900mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-041	47U	2087mm	1000mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-067	12U	531mm	900mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-068	12U	531mm	1000mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-069	16U	709mm	900mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-080	16U	709mm	1000mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-103	20U	887mm	900mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-104	20U	887mm	1000mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-105	25U	1109mm	900mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-106	25U	1109mm	1000mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-107	34U	1509mm	900mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-108	34U	1509mm	1000mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-109	38U	1687mm	900mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-110	38U	1687mm	1000mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-111	43U	1909mm	900mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-112	43U	1909mm	1000mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-222	12U	531mm	500mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-223	16U	709mm	500mm	2	Lichtgrau	RAL 7035

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode
26230-224	20U	945mm	500mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-225	25U	1167mm	500mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-226	34U	1567mm	500mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-227	38U	1745mm	500mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-228	43U	1967mm	500mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-229	47U	2145mm	500mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-272	12U	531mm	500mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-273	16U	709mm	600mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-274	20U	945mm	600mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-275	25U	1167mm	600mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-276	34U	1567mm	600mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-277	38U	1745mm	600mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-278	43U	1967mm	600mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-279	47U	2145mm	600mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-322	12U	531mm	800mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-323	16U	709mm	800mm	2	Lichtgrau	RAL 7035
26230-324	20U	945mm	800mm	2	Lichtgrau	RAL 7035

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Typ	Breite	Zertifizierungen	Schnelles Schiff
---------------	------------	-----	--------	------------------	------------------

26230-325	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
26230-326	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
26230-327	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
26230-328	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
26230-329	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-165	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm		No
25230-166	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm		No
25230-167	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm		No
25230-168	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm		No
25230-169	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm		No
26230-165	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm		No
26230-166	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm		No
26230-167	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm		No
26230-168	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm		No
26230-169	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm		No
25230-040	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
25230-041	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
25230-067	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
25230-068	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No

25230-069	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
25230-080	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
25230-103	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
25230-104	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
25230-105	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
25230-106	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
25230-107	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
25230-108	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
25230-109	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
25230-110	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
25230-111	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
25230-112	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
25230-222	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
25230-223	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-224	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-225	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-226	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-227	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-228	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No

25230-229	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-272	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
25230-273	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-274	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-275	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-276	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-277	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-278	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-279	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-322	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
25230-323	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-324	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-325	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-326	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-327	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-328	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
25230-329	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
26230-040	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
26230-041	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No

26230-067	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
26230-068	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
26230-069	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
26230-080	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
26230-103	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
26230-104	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
26230-105	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
26230-106	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
26230-107	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
26230-108	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
26230-109	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
26230-110	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
26230-111	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
26230-112	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
26230-222	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
26230-223	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
26230-224	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
26230-225	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
26230-226	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No

26230-227	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
26230-228	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
26230-229	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
26230-272	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
26230-273	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
26230-274	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
26230-275	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
26230-276	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
26230-277	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
26230-278	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
26230-279	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
26230-322	Pulverbeschichtet	Seitenwand		RoHS	No
26230-323	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No
26230-324	Pulverbeschichtet	Seitenwand	553mm	RoHS	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Optional kann der Schnellverschluss mit Seitenwandschloss versehen werden.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE