


# Frontplatte für FMC, Passiviert, Abgeschirmt (Textil) mit Griff

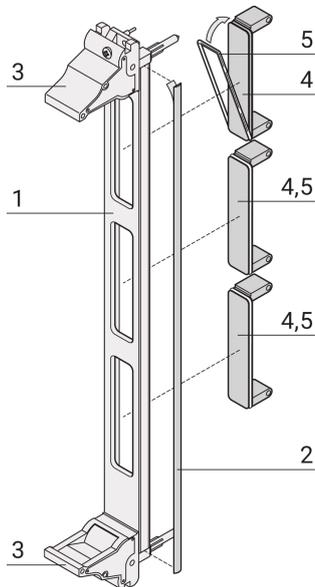

Die FMC-Blenden nach Vita 57,1-Spezifikation. Deckt den Ausbruch in der gesamten Frontplatte ab.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Gemäss Spezifikation Vita 57.1

Für einfache 69,0 x 76,5 mm oder doppelte 139,0 x 76,5 mm Module

Al-Profil, Steckbaugruppe mit IEL Griff

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Breite Gestell:</b>	4HP
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Oberfläche:</b>	Eloxiert; Passiviert
<b>Produkttyp:</b>	Frontplatte

**Typ:** Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)

**EMV-Schirmung:** Ja

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Typ EMV-Dichtung	Frontbeschichtung
20836-253	3U	1	IEL	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert
20836-254	6U	1	IEL	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	Höhe	Breite	Schnelles Schiff
20836-253	Leitend	Nein	FMC Mezzanine, Vita 57.1	128.4mm	20mm	No
20836-254	Leitend	Nein	FMC Mezzanine, Vita 57.1	261.8mm	20mm	No

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**