

# Frontplatte mit IEL-Griff, Rear I/O, geschirmt (Textildichtung), Schwarz



Steckbaugruppe, mit IEL-Einhebe-/Aushebegriff schwarz Griff, 3 HE, Rear I/O-Montage. Die U-förmige Frontplatte ermöglicht die Abschirmung mit einer Textildichtung.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Frontplatte (U-Profil) mit EMV-Dichtung (Textil)

Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)

Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet

Codierbar nach IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Höhe Gestell:</b>	3U
<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Oberfläche:</b>	Eloxiert; Passiviert
<b>Produkttyp:</b>	Frontplatte
<b>Typ:</b>	Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)
<b>EMV-Schirmung:</b>	Ja


Table 1/2

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Typ EMV-Dichtung	Frontbeschichtung
20848-751	4HP	1	IEL	Anschraubbare Rückseite IO	Textil	Eloxiert
20848-752	8HP	1	IEL	Anschraubbare Rückseite IO	Textil	Eloxiert

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	Höhe (H)	Breite (W)	Schnelles Schiff
20848-751	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-10 3, IEEE 1101.1/11	128.4mm	20mm	No
20848-752	Geätzt	Nein	IEC 60297-3-10 2, IEEE 1101.10, IEC 60297-3-10 3, IEEE 1101.1/11	128.4mm	40.3mm	No

## DIAGRAMME

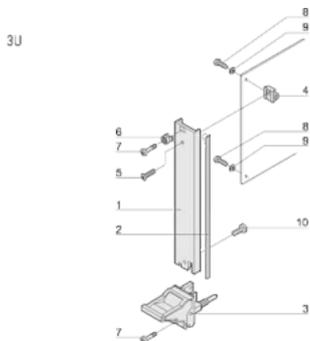

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**