


# Frontplatte mit U-Profil für XL-Ein-/Aushebegriffe

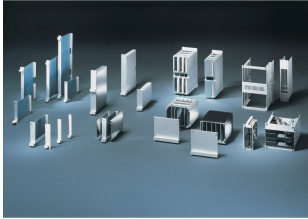

Frontplatten für XL-Griff Abschirmbar mit Textildichtung.  
Mit oder ohne Ausbruch für einen Mikroschalter.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Al, Frontseite eloxiert, sides and rear conductive

Passend für Nippel und Halsschraube

U-Frontprofil, schirmbar, für Ein-/Aushebegriff, Typ XL

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Oberfläche:</b>	Eloxiert; Passiviert
<b>Zubehörtyp:</b>	Frontplatte
<b>Produkttyp:</b>	Frontplatte
<b>Typ:</b>	Frontplatte für Griff (Steckbaugruppe)
<b>EMV-Schirmung:</b>	Nein (nachrüstbar)

Table 1/3

Katalognummer	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Typ EMV-Dichtung	Frontbeschichtung
---------------	----------------	---------------------	----------	-------------	------------------	-------------------

30849-153	4HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert
30849-154	4HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert
30849-155	8HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert
30849-156	8HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert
30849-157	12HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert
30849-158	12HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil	Eloxiert

Table 2/3

Katalognummer	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	Tiefe (D)	Höhe (H)	Höhe Gestell
30849-153	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-154	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-155	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-156	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-157	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-158	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U

Table 3/3

Katalognummer	Breite (W)	Schnelles Schiff
30849-153	20mm	No
30849-154	20mm	No


Katalognummer	Breite (W)	Schnelles Schiff
30849-155	40.3mm	No
30849-156	40.3mm	No
30849-157	60.6mm	No
30849-158	60.6mm	No

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen, EMV-Textildichtung und Mikroschalter bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

## DIAGRAMME

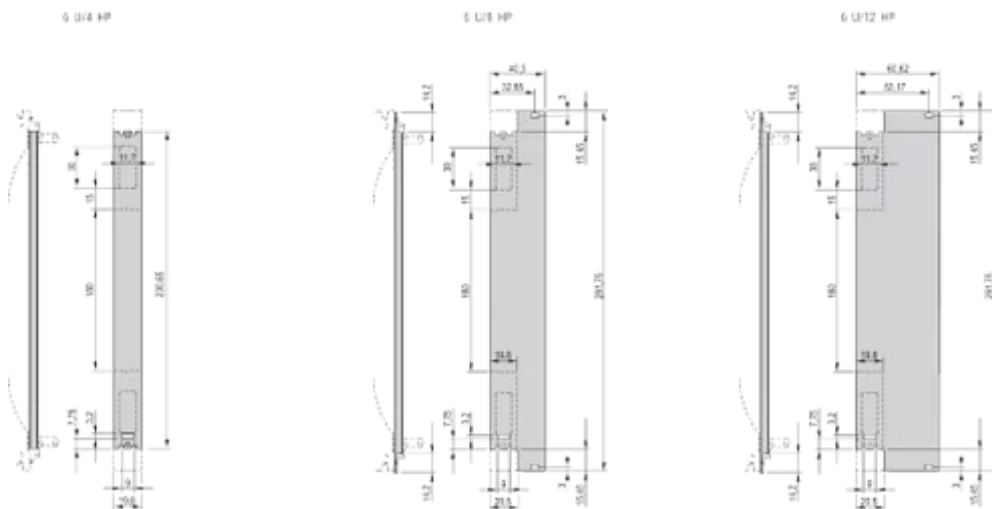

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**