

# Frontplatte mit U-Profil für XL-Ein-/Aushebegriffe



Frontplatten für XL-Griff Abschirmbar mit Textildichtung. Mit oder ohne Ausbruch für einen Mikroschalter.

### ZERTIFIZIERUNGEN



## **MERKMALE**

Al, Frontseite eloxiert, sides and rear conductive

Passend für Nippel und Halsschraube

U-Frontprofil, schirmbar, für Ein-/Aushebegriff, Typ XL

## **SPEZIFIKATIONEN**

Material: Aluminium

**Oberfläche:** Eloxiert; Passiviert

**Zubehörtyp:** Frontplatte **Produkttyp:** Frontplatte

**Typ:** Frontplatte für Griff (Steckbaugruppe)

**EMV-Schirmung:** Nein (nachrüstbar)

Table 1/3						
Katalognumme r	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Befestigung	Typ Dichtung	Frontbeschicht ung

30849-153	4HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
30849-154	4HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
30849-156	8HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
30849-155	8HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
30849-158	12HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert
30849-157	12HP	1	XL	Anschraubbare Front	Textil EMV	Eloxiert

Table 2/3						
Katalognumme r	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten	Entspricht	Tiefe (D)	Höhe (H)	Höhe Gestell
30849-153	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-154	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-156	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-155	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-158	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-157	Leitend	Nein	IEC 60297-3-10 1, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U

Table 3/3					
Katalognummer	Breite (W)	Schnelles Schiff			
30849-153	20mm	No			
30849-154	20mm	No			


Katalognummer	Breite (W)	Schnelles Schiff
30849-156	40.3mm	No
30849-155	40.3mm	No
30849-158	60.6mm	No
30849-157	60.6mm	No

# **ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS**

Lieferung erfolgt ausschließlich in Lieferlosgrößen, EMV-Textildichtung und Mikroschalter bitte separat bestellen.

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

#### **DIAGRAMME**

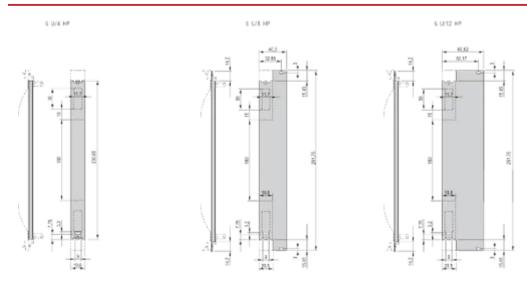

## **WARNUNG**

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **North America**

All locations +1.763.422.2661 Chat with us: nvent.com/schroff

## Europe

Straubenhardt, Germany +49.7082.794.0 Betschdorf, France +33.3.88.90.64.90 Warsaw, Poland +48.22.209.98.35 Assago, Italy +39.02.932.7141 Chat with us: nvent.com/schroff

#### Asia

Shanghai, China +86.21.2412.6943 Qingdao, China +86.532.8771.6101 Singapore +65.6768.5800 Shin-Yokohama, Japan +81.45.476.0271 Chat with us: nvent.com/schroff

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates +971.4.378.1700 Bangalore, India +91.80.6715.2001 Istanbul, Turkey +90.216.250.7374 Chat with us: nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.