


PropacPRO Frontplatte, volle Breite, ungeschirmt

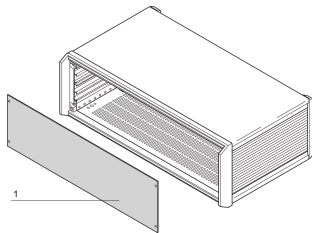

Die Gesamtfrontplatte für PropacPRO-Gehäuse, wird am Rahmen des Gehäuses befestigt.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Al-Platte, 2,0 mm (84 TE 2,5 mm)

SPEZIFIKATIONEN

- Material:** Aluminium
- Oberfläche:** Eloxiert
- Zubehörtyp:** Frontplatte
- Produkttyp:** Frontplatte

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten
20850-128	2U	42HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein
20850-134	3U	28HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein
20850-129	2U	63HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Frontbeschichtung	Oberfläche Rückseite	Behandelte Kanten
20850-135	3U	42HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein
20850-142	4U	42HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein
20850-136	3U	63HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein
20850-130	2U	84HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein
20850-143	4U	63HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein
20850-137	3U	84HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein
20850-144	4U	84HP	1	Eloxiert	Eloxiert	Nein
20850-158	6U	84HP	1	Eloxiert	Leitend	Nein

Table 2/2				
Katalognummer	Tiefe	Höhe	Breite	Schnelles Schiff
20850-128	2mm	84mm	238.7mm	No
20850-134	2mm	128.5mm	167.6mm	No
20850-129	2mm	84mm	345.4mm	No
20850-135	2mm	128.5mm	238.7mm	No
20850-142	2mm	172.9mm	238.7mm	No
20850-136	2mm	128.5mm	345.4mm	No
20850-130	2.5mm	84mm	452mm	No
20850-143	2mm	172.9mm	345.4mm	No
20850-137	2.5mm	128.5mm	452mm	No

Katalognummer	Tiefe	Höhe	Breite	Schnelles Schiff
20850-144	2.5mm	172.9mm	452mm	No
20850-158	2.5mm	261.8mm	452mm	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE