


Netzteil 19" AC/DC Maxpower 50 W, Single

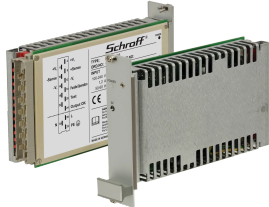

Redundanz mit aktiver ODER-Entkopplung; keine Grundlast erforderlich; automatische Lastverteilung in Abhängigkeit von der Netzteiltemperatur; keine Current-Share-Leitung zwischen den Netzteilen erforderlich; quasi-resonante Topologie reduziert EMV-Emissionen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Großer Eingangsspannungsbereich 90-253 VAC und 100-360 VDC

1 Ausgangsspannung

Signalisierung: Ausgangsspannung OK

Inkl. Frontplatte

Standby Leistung (ohne Last) <1,5 W

Wirkungsgrad bis 88 %

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Typ	Eingangsspannung AC	Strom	Anzahl Ausgangsspannungen	Spannung 1	Strom 1
13100-172	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V	50W	1	15V	3.4A
13100-173	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V	50W	1	24V	2.1A

Katalognummer	Typ	Eingangsspannung AC	Strom	Anzahl Ausgangsspannungen	Spannung 1	Strom 1
13100-170	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 253V	50W	1	5V	10A
13100-171	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V	50W	1	12V	4.2A
13100-174	19-Zoll-Schaltnetzteil	90 – 264V	53W	1	48V	1.1A

Table 2/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Schnelles Schiff
13100-172	3U	6HP	1	No
13100-173	3U	6HP	1	No
13100-170	3U	6HP	1	No
13100-171	3U	6HP	1	No
13100-174	3U	6HP	1	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Daten bei Ta= -25 ... 50 °C.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE