


Rückwand für RatiopacPRO/PropacPRO, perforiert, schirmbar mit EMV-Dichtung

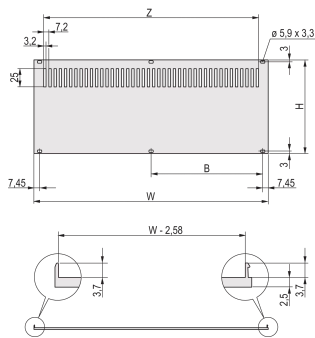

Die perforierte Rückwand, Al, 2,5 mm ist schirmbar mit EMV-Dichtung (Textil). Die Rückseite ist gebeizt.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Rückwand, Al, 2,5 mm, Frontseite: eloxiert, Rückseite: leitfähig; ungeschirmt

Die Montage erfolgt an den Modulschienen

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Passt zu:	Gehäuse
Produktfamilie:	RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR
Typ:	Rückwand
Produkttyp:	Seitenwand

Table 1/1

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Höhe	Breite	Schnelles Schiff
---------------	--------------	----------------	---------------------	------	--------	------------------

20848-680	2U	42HP	1	83.5mm	213mm	No
20848-681	2U	63HP	1	83.5mm	319.7mm	No
20848-633	3U	28HP	1	123.4mm	141.9mm	No
20848-634	3U	42HP	1	123.4mm	213mm	No
20848-635	3U	63HP	1	123.4mm	319.7mm	No
20848-636	3U	84HP	1	123.4mm	426.4mm	No
20848-657	4U	42HP	1	168.9mm	213mm	No
20848-658	4U	63HP	1	168.9mm	319.7mm	No
20848-659	4U	84HP	1	168.9mm	426.4mm	No
20848-643	6U	84HP	1	256mm	426.4mm	No
20848-640	6U	28HP	1	256mm	141.9mm	No
20848-641	6U	42HP	1	256mm	213mm	No
20848-642	6U	63HP	1	256mm	319.7mm	No
20848-656	4U	28HP	1	168.9mm	141.9mm	No
20848-679	2U	28HP	1	83.5mm	141.9mm	No
20848-682	2U	84HP	1	83.5mm	426.4mm	No
20848-744	5U	28HP	1	220mm	141.9mm	No
20848-745	5U	42HP	1	220mm	213mm	No
20848-746	5U	63HP	1	220mm	319.7mm	No

20848-747	5U	84HP	1	220mm	426.4mm	No
-----------	----	------	---	-------	---------	----

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE