


Rückwand für RatiopacPRO/PropacPRO, perforiert, ungeschirmt

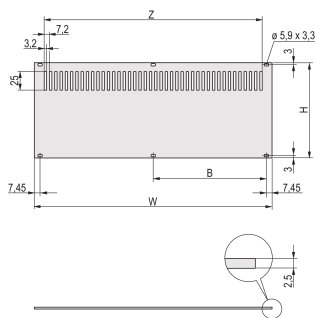

Die perforierte Rückwand, Al, 2,5 mm ist schirmbar mit EMV-Dichtung (Textil). Die Rückseite ist gebeizt.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Rückwand, Al, 2,5 mm, Frontseite: eloxiert, Rückseite: leitfähig; ungeschirmt

Die Montage erfolgt an den Modulschienen

Montage an Modulschienen

SPEZIFIKATIONEN

Material:	Aluminium
Oberfläche:	Eloxiert; Passiviert
Passt zu:	Gehäuse
Produktfamilie:	RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR
Typ:	Rückwand
Produkttyp:	Seitenwand

Table 1/1

Katalognummer	Höhe Gestell	Breite Gestell	Anzahl Verpackungen	Höhe	Breite	Schnelles Schiff
---------------	--------------	----------------	---------------------	------	--------	------------------

30849-014	2U	42HP	1	67.9mm	213mm	No
30849-016	2U	84HP	1	67.9mm	426.4mm	No
30849-008	3U	28HP	1	112.35mm	141.9mm	No
30849-021	3U	42HP	1	112.35mm	213mm	No
30849-022	3U	63HP	1	112.35mm	319.7mm	No
30849-023	3U	84HP	1	112.35mm	426.4mm	No
30849-028	4U	42HP	1	156.8mm	213mm	No
30849-029	4U	63HP	1	156.8mm	319.7mm	No
30849-030	4U	84HP	1	156.8mm	426.4mm	No
30849-037	6U	84HP	1	245.7mm	426.4mm	No
30849-036	6U	63HP	1	245.7mm	319.7mm	No
30849-015	2U	63HP	1	67.9mm	319.7mm	No
30849-009	4U	28HP	1	156.8mm	141.9mm	No
30849-010	6U	28HP	1	245.7mm	141.9mm	No
30849-035	6U	42HP	1	245.7mm	213mm	No
30849-007	2U	28HP	1	67.9mm	141.9mm	No
30849-011	5U	28HP	1	220mm	215mm	No
30849-171	5U	42HP	1	220mm	215mm	No
30849-172	5U	63HP	1	220mm	215mm	No

30849-173		84HP	1	220mm	215mm	No
-----------	--	------	---	-------	-------	----

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE