


# Steckdosenleiste, Schweiz

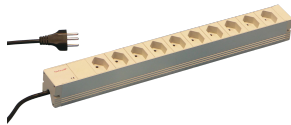

Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE großen Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in einen Schrank mit Schweizer Steckdosen integriert werden.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

230 V, 10 A

Gemäß SEV.IEC 60884

Anschlussleitung 2 m mit Stecker, Schweizer Ausführung

Steckdosenleisten Schweizer Ausführung

Einbauhöhe 1 HE

Horizontale oder vertikale Montage

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Länge:</b>      | 438.5mm             |
| <b>Material:</b>   | Aluminium; Polyamid |
| <b>Farbe:</b>      | Grau                |
| <b>Produkttyp:</b> | Buchsenleiste       |

Table 1/2

| Katalognummer | Typ Buchse | Anzahl Buchsen | Steckdosen mit Schalter | Spannung AC | Anzahl Verpackungen | Tiefe |
|---------------|------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------|
|---------------|------------|----------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------|

|           |               |    |      |      |   |      |
|-----------|---------------|----|------|------|---|------|
| 60110-453 | Schweizerisch | 10 | Nein | 230V | 1 | 44mm |
| 60110-454 | Schweizerisch | 9  | Ja   | 230V | 1 | 44mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Oberfläche | Schnelles Schiff |
|---------------|------------|------------------|
| 60110-453     | Eloxiert   | No               |
| 60110-454     | Eloxiert   | No               |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**