


Varistar 19" Fachboden, ausziehbar, 30 kg

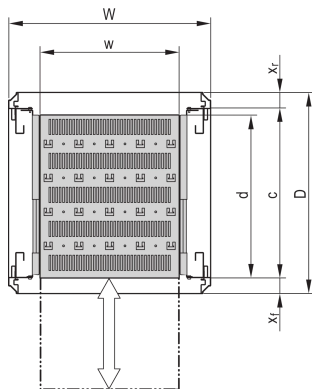

Varistar 19"-Fachboden, stationär mit 30 kg Tragkraft, perforiert für einfache Montage.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Statische Traglast bei Vollauszug 30 kg

Perforiert für die Montage von Kabelbindern

Einbauhöhe 1 HE, zur Montage an vier 19-Zoll-Winkelprofilen

Inklusive Teleskopschienen

Hammerkopf Perforation zur Befestigung von Kabelbindern

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Fachboden

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
21130-344	417mm	700mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
21130-342	417mm	500mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
22130-345	417mm	582mm	1	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet
22130-344	417mm	582mm	1	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet
22130-343	417mm	482mm	1	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet
21130-345	417mm	700mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
21130-343	417mm	500mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
22130-342	417mm	382mm	1	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Schnelles Schiff
21130-344	Fachboden ausziehbar, reduzierte Tiefe	No
21130-342	Fachboden ausziehbar, reduzierte Tiefe	No
22130-345	Fachboden ausziehbar	No
22130-344	Fachboden ausziehbar, reduzierte Tiefe	No
22130-343	Fachboden ausziehbar	No
21130-345	Fachboden ausziehbar	No
21130-343	Fachboden ausziehbar	No
22130-342	Fachboden ausziehbar, reduzierte Tiefe	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Montagewinkel zur Montage der Teleskopschiene am Gestell bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE