


Varistar CP Seismic Bodenblech, IP55 and EMC, einteilig

Die Bodenplatte ist geschlossen und deckt den Schrankboden ab.

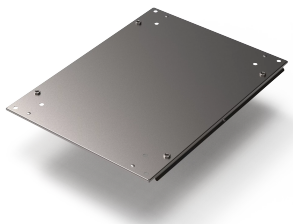

MERKMALE

Die Bodenblech ist geschlossen und deckt den Schrankboden ab

Montage erfolgt von außen

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp:	Schaltschrank-/Gestellsockel
Oberfläche:	Feuerverzinkt
Schutzart:	IP55
Material:	Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Entspricht	Typ	Passt zu
20630-309	600mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Bodenblech, blank	Varistar CP
20630-310	600mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Bodenblech, blank	Varistar CP

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Entspricht	Typ	Passt zu
20630-311	600mm	1000mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Bodenblech, blank	Varistar CP
20630-312	600mm	1200mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Bodenblech, blank	Varistar CP
20630-313	800mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Bodenblech, blank	Varistar CP
20630-314	800mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Bodenblech, blank	Varistar CP
20630-315	800mm	1000mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Bodenblech, blank	Varistar CP
20630-316	800mm	1200mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Bodenblech, blank	Varistar CP

Table 2/2

Katalognummer	Schnelles Schiff
20630-309	No
20630-310	No
20630-311	No
20630-312	No
20630-313	No
20630-314	No
20630-315	No

Katalognummer	Schnelles Schiff
20630-316	No

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Dieses Bodenblech ist für Anwendungen, die keine Kabeleinführung vom Boden erfordern.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE