


Varistar Dekorahmen Adaptionwinkel

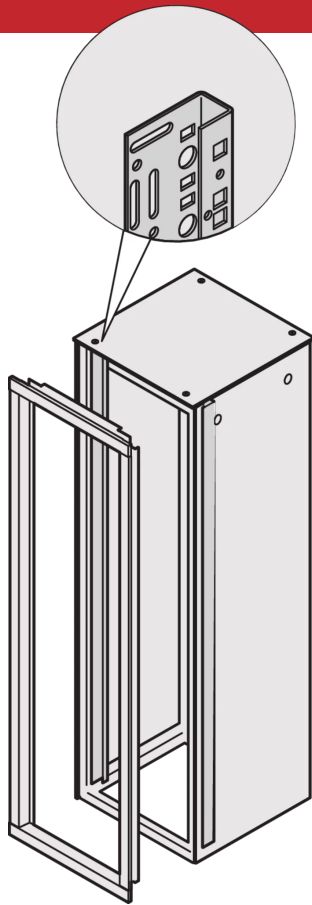

Adaptionwinkel sind hilfreich bei der Montage von Gleitschienen und Fachböden für einen Varistar-Schrank mit Dekorahmen.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Montage von Gleitschienen und Fachböden in Varistar Deco

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: Halterung
Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
23130-220	24U	1200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
23130-221	29U	1400mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
23130-222	33U	1600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
23130-223	38U	1800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
23130-224	42U	2000mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
23130-225	47U	2200mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
23130-230	24U	1200mm	2	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet
23130-231	29U	1400mm	2	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet
23130-232	33U	1600mm	2	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet
23130-233	38U	1800mm	2	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet
23130-234	42U	2000mm	2	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet
23130-235	47U	2200mm	2	Lichtgrau	RAL 7035	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Breite	Passt zu	Schnelles Schiff
23130-220	Halterung	600mm	Varistar, Varistar CP	No
23130-221	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank, Varistar CP	No
23130-222	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank, Varistar CP	No
23130-223	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank, Varistar CP	No

Katalognummer	Typ	Breite	Passt zu	Schnelles Schiff
23130-224	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank, Varistar CP	No
23130-225	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank, Varistar CP	No
23130-230	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank	No
23130-231	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank	No
23130-232	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank	No
23130-233	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank	No
23130-234	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank	No
23130-235	Deco-Rahmenhalterung	600mm	Schaltschrank	No

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE