

1-1 Loch Befestigungswinkel



MERKMALE

Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Eristrut Schienen

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	A	B	Schraube enthalten
ZW200	313330	Stahl	Feuerverzinkt	50 mm	48 mm	Ja
ZW201	313340	Stahl	Feuerverzinkt	58 mm	42 mm	Ja
ZWA201	387610	Stahl	Feuerverzinkt	58 mm	42 mm	Nein
ZWA200EG	387601	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	50 mm	47 mm	Nein
ZWA200	387600	Stahl	Feuerverzinkt	50 mm	48 mm	Nein
ZWA200S6	388670	Edelstahl 316 (EN 1.4401)		50 mm	48 mm	Nein

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
---------------	---------------	---------------------------	--------------------

ZW200	313330	10 mm	25mm
ZW201	313340	10 mm	25mm
ZWA201	387610		
ZWA200EG	387601		
ZWA200	387600		
ZWA200S6	388670		

DIAGRAMME

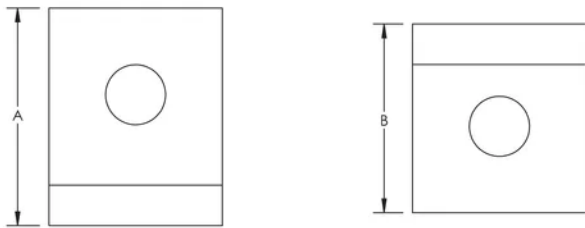

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

