

# System 3000 Trägerklammer für U-Schiene



## MERKMALE

Zur Verwendung mit U-Schienen der Serie 3000

Paarweise Montage erforderlich


## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Material | Oberfläche              | Flanschstärke (FT) | A     | Schraubendurchmesser (Sc) |
|---------------|---------------|----------|-------------------------|--------------------|-------|---------------------------|
| 3025EG        | 570500        | Stahl    | Elektrolytisch verzinkt | 15 mm Max          | 40 mm | 8                         |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Drehmoment (TQ) |
|---------------|---------------|-----------------|
| 3025EG        | 570500        | 30 N·m          |

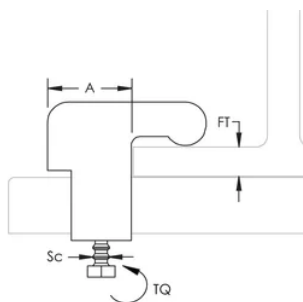

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

