

4G24H Drehklipp mit vertikaler Öse



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Befestigung für nVent CADDY Speed Link-Baugruppen, Draht, S-Haken oder Kette von der Rasterdeckenprofilen

Schnelle, einfache und sichere Dreh-Installation

Zur Reduzierung von Schrammen an Rasterdeckenprofilen

Keine Werkzeuge für die Installation erforderlich

SPEZIFIKATIONEN

Material: Federstahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Farbe	Lochgröße (HS)	Flanschstärke (FT)	Größe T-Raster
4G24H	170490	nVent CADDY Armour	Grau	5.8 mm	1.5 mm Max	24mm
4G24HWHSP25	172280	Lackiert	Weiß	5.8 mm	1.5 mm Max	24mm

Katalognummer	Artikelnummer	Oberfläche	Farbe	Lochgröße(HS)	Flanschstärke (FT)	Größe T-Raster
4G24HWH	170500	Lackiert	Weiß	5.8 mm	1.5 mm Max	24mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last
4G24H	170490	180N
4G24HWHSP25	172280	180N
4G24HWH	170500	180N

DIAGRAMME

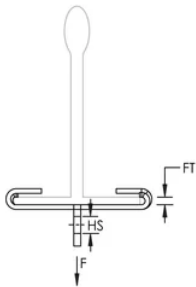

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

