

6000 Trägerklammer-Satz



MERKMALE

Rücken-an-Rücken geschweißte Montageschienen bieten eine reibungslose und leicht justierbare Fixierung entlang der gesamten Länge der Schiene

Druckklammern greifen die Montageschiene zwischen den zwei Lippen und schützen sie vor Umdrehen

Sicheres Heavy-Duty-Befestigungssystem für Kabelrinne, Lüftungskanal oder Rohr

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Feuerverzinkt

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Typ Strutmontageschiene	Stangengröße (RS)	Flanschstärke (FT)	A
6300CCHD	330000	300mm	CC (41 x 41 mm)	10	3 - 30 mm	26 mm
6400AAHD	330110	400mm	AA (83 x 41 mm)	10	3 - 30 mm	26 mm
6400CCHD	330010	400mm	CC (41 x 41 mm)	10	3 - 30 mm	26 mm
6500CCHD	330020	500mm	CC (41 x 41 mm)	10	3 - 30 mm	26 mm
6600AAHD	330130	600mm	AA (83 x 41 mm)	10	3 - 30 mm	26 mm

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Typ Strutmontage-schiene	Stangengröße (RS)	Flanschstärke (FT)	A
6600CCHD	330030	600mm	CC (41 x 41 mm)	10	3 - 30 mm	26 mm
6800AAHD	330140	800mm	AA (83 x 41 mm)	10	3 - 30 mm	26 mm

Table 2/2			
Katalognummer	Artikelnummer	B	Drehmoment (TQ)
6300CCHD	330000	13 mm	30 N·m
6400AAHD	330110	13 mm	30 N·m
6400CCHD	330010	13 mm	30 N·m
6500CCHD	330020	13 mm	30 N·m
6600AAHD	330130	13 mm	30 N·m
6600CCHD	330030	13 mm	30 N·m
6800AAHD	330140	13 mm	30 N·m

Typ Strutmontage-schiene	A	Statische Last 1 F1	Statische Last 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

DIAGRAMME

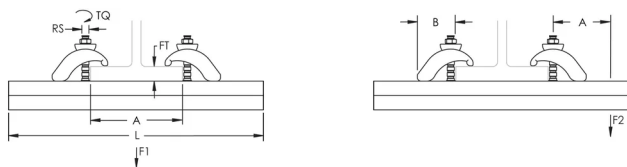

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

