

# APY Externer horizontaler Wandwinkel



## MERKMALE

Sattelstütze zur Seitenmontage für C-Profile und Montageschienen

Vollständig mit Befestigungen

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


| Katalognummer | Artikelnummer | Material                  | Oberfläche              | Kanaltyp    | Typ Strutmontage-schiene       | Höhe (H) |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| APYSTRUTS6    | 584840        | Edelstahl 316 (EN 1.4401) |                         |             | A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm) | 50 mm    |
| APYE23EG      | 584740        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | E2L, E2, E3 |                                | 40 mm    |
| APYE4STRUTEG  | 584751        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | E4          | A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm) | 50 mm    |
| APYE01EG      | 584758        | Stahl                     | Elektrolytisch verzinkt | E0L, E0, E1 |                                | 40 mm    |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Dicke (T) | A     | B     | C     |
|---------------|---------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| APYSTRUTS6    | 584840        | 144 mm     | 5 mm      | 43 mm | 12 mm | 19 mm |

| Katalognummer | Artikelnummer | Breite (W) | Dicke (T) | A     | B     | C     |
|---------------|---------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| APYE23EG      | 584740        | 124 mm     | 5 mm      | 36 mm | 12 mm | 19 mm |
| APYE4STRUTEG  | 584751        | 144 mm     | 5 mm      | 43 mm | 12 mm | 19 mm |
| APYE01EG      | 584758        | 124 mm     | 5 mm      | 31 mm | 12 mm | 19 mm |

## DIAGRAMME

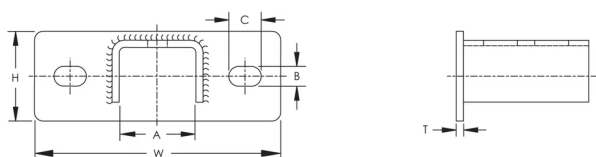

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

