

# BC-MSM Trägerklammer mit Schelle für Kabelschutzrohr , Seitenmontage



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Einfache Installation an Trägerflanschen

Macht Ausgleichsbiegungen des Kabelschutzrohrs überflüssig

Kabelschutzrohrschelle dreht sich um 360 °

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** nVent CADDY Armour


**Material:** Federstahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Drehmoment (TQ)	Statische Last	Zertifizierungen
EBC6MSM	172650	14 - 18 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	
EBC812MSM	160180	18 - 30 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Drehmoment (TQ)	Statische Last	Zertifizierungen
EBC16MSM	172660	23.4 - 35 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB
EBC20MSM	172670	35 - 42 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB
EBC24MSM	172680	42 - 50 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB
EBC32MSM	172690	50 - 60 mm	16 mm Max	3 N·m	110N	ITB

## DIAGRAMME

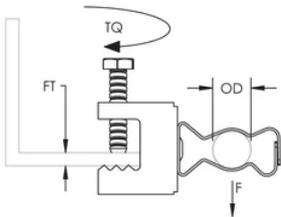

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

