

Schelle für Kabelschutzrohr/Rohr mit Schraubverschluss



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Die Befestigungsschraube ist gegen Verlieren gesichert

Kombikopfschraube mit Schlitz-, Sechskant- oder Kreuzschlitz Nr. 3 oder Robertson Nr. 2 Schraubendrehern


SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Typ Mutter	Außendurchmesser (OD)	Lochgröße (HS)
CD1B	181190	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	Integrierte Mutter	19 - 25 mm	7.14 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last 1 (F1)	Statische Last 2 (F2)
CD1B	181190	880N	220N

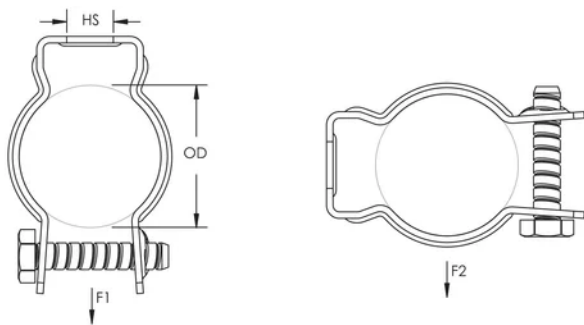

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

