

Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Gewindestangen



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Einfacheres Abmessen und Schneiden der Gewindestange dank Quick Grip-Klammer

Gewindestange muss nicht mehr auf die genaue Länge zugeschnitten werden.

Funktioniert mit roh geschnittenen Gewindestangen, das Entgraten am Ende zum Rohr kann entfallen

Die Gewindestange kann über oder unter dem Leitungsrohr installiert werden

Durch den Abreißkopf wird das richtige Drehmoment sichergestellt und die Inspektion vereinfacht

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Außendurchmesser (OD)	Stangengröße (RS)	Höhe (H)	Länge (L)
---------------	---------------	-------	-----------------------	-------------------	----------	-----------

CSBBRP0200E G	404480	50	60.3 mm	10, 12	100.3 mm	68.3mm
CSBBRP0125E G	404478	32	42.2 mm	10, 12	82.6 mm	50mm
CSBBRP0100E G	404477	25	33.4 mm	10, 12	73.7 mm	41.4mm
CSBBRP0150E G	404479	40	48.3 mm	10, 12	88.9 mm	56.1mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Breite (W)
CSBBRP0200EG	404480	22.2 mm
CSBBRP0125EG	404478	22.2 mm
CSBBRP0100EG	404477	22.2 mm
CSBBRP0150EG	404479	22.2 mm

DIAGRAMME

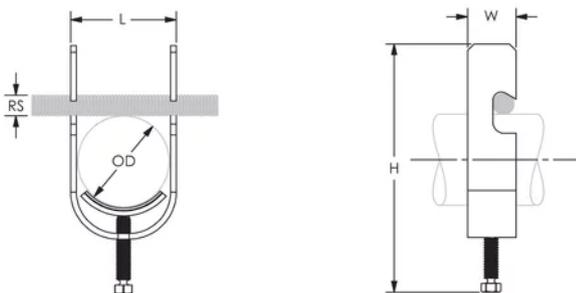

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

