

Strangleitungsaussteifung zur Befestigung an Stahlstrukturen



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Das Gelenkelement passt zu Gewindestangen der Größe M10 oder M12

Montage an Stahlteilen mit selbstschneidender Schraube

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Stangengröße (RS)	Flanschstärke (FT)	Höhe (H)
CSBBRS1MEG	402239	Stahl	Elektrolytisch verzinkt	10, 12	2.7 - 12.7 mm	28.2 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Schraubendurchmesser (Sc)	Schraubenlänge (L)
CSBBRS1MEG	402239	40.4mm	26.9 mm	2.7 mm	32mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die strukturellen Befestigungen der Strangleitung dienen nur zur Aussteifung und nicht zur Aufhängung von Sprinklerrohren.

DIAGRAMME

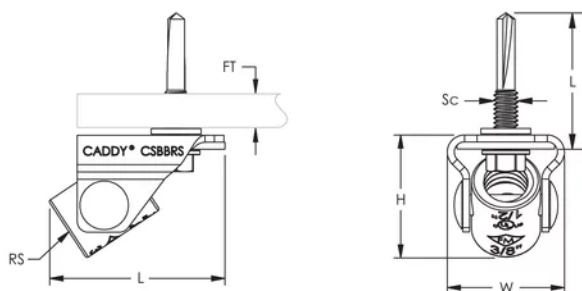

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

