

Trägerklammer für C-Schiene mit U-Bügel



MERKMALE

Trägerklammer für C-Profile

Vollständig mit Platte, U-Bügel und Befestigungen

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Kanaltyp	Stangengröße (RS)	Flanschstärke (FT)	Breite (W)	Dicke (T)
BCE03	585120	E0L, E0, E1, E2L, E2, E3	6	16 mm Max	60 mm	4 mm
BCE4	585110	E4, E5	8	16 mm Max	70 mm	6 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A	B	C	Statische Last
BCE03	585120	20 mm	36 mm	70 mm	1250N
BCE4	585110	24 mm	39 mm	100 mm	2400N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die statische Last hängt von Schientyp und -länge ab.

DIAGRAMME

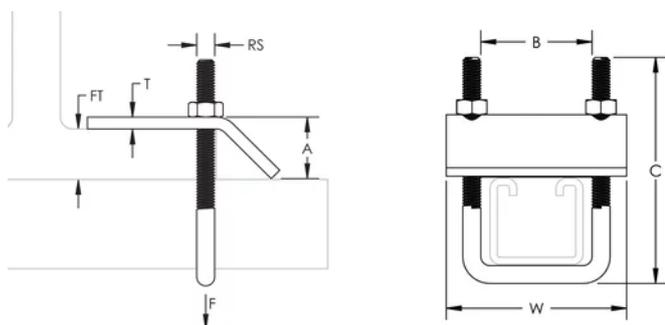

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

