

C-Schiene, U-förmige Unterlegscheibe



MERKMALE

U-förmige Wrap-around Unterlegscheibe

Zur Verwendung mit C-Profilen

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Material: Stahl

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	A	B	C	Dicke (T)	Lochgröße (HS)
PLNE1208	588260	31 mm	30 mm	13.5 mm	2 mm	8.5 mm
PLNE010	588250	28 mm	30 mm	15 mm	2 mm	10.5 mm
PLUNI10	588290	35 mm	30 mm	10 mm	3 mm	10.5 mm
PLNE3408	588280	39 mm	30 mm	17.5 mm	3 mm	8.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Kanaltyp
PLNE1208	588260	E0L, E0, E1

Katalognummer	Artikelnummer	Kanaltyp
PLNE010	588250	E0, E0L
PLUN110	588290	E1, E2, E2L
PLNE3408	588280	E2, E3, E4

DIAGRAMME

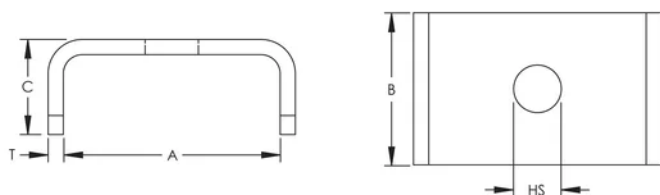

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

