

C-ES Bügelschelle zur Montage von Kabelschutzrohr/Kabel an Winkelprofilen



MERKMALE

Zur Befestigung eines einzelnen Kabels

Zur Befestigung an Trägerflanschen, Winkeleisen, Unterzügen und anderen Gebäudeelementen

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Feuerverzinkt

Material: Stahl

Table 1/1


Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	A	Drehmoment (TQ)
C12ES	337000	6 - 12 mm	43 mm	2 N·m
C16ES	337010	12 - 16 mm	43 mm	2 N·m
C20ES	337020	16 - 20 mm	43 mm	2 N·m
C24ES	337030	20 - 24 mm	43 mm	2 N·m
C28ES	337040	24 - 28 mm	43 mm	2 N·m

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	A	Drehmoment (TQ)
C32ES	337050	28 - 32 mm	43 mm	2 N·m
C36ES	337060	32 - 36 mm	43 mm	2 N·m
C40ES	337070	36 - 40 mm	43 mm	2 N·m
C44ES	337080	40 - 44 mm	43 mm	4 N·m
C48ES	337090	44 - 48 mm	43 mm	4 N·m
C52ES	337100	48 - 52 mm	43 mm	4 N·m
C56ES	337110	52 - 56 mm	43 mm	4 N·m
C60ES	337120	56 - 60 mm	43 mm	4 N·m
C64ES	337130	60 - 64 mm	43 mm	4 N·m

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Schraube ist bei Klammern mit einem Außendurchmesser von 40 mm oder weniger elektroverzinkt.

DIAGRAMME

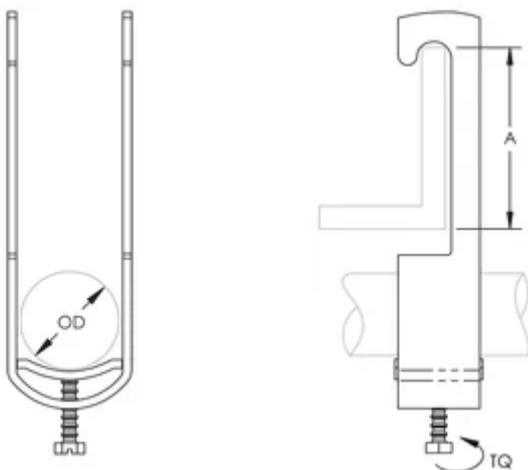

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

