

Drahtklipp zur Befestigung von Kabel/Kabelschutzrohr



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Zur Befestigung von Kabeln und Kabelschutzrohr ohne den Anhängendraht zu verbiegen

Schnellere Installation als mit traditionellen Verfahren

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Material: Federstahl


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Drahtgröße	Lochgröße (HS)	Statische Grenzlast (F)	Zertifizierungen
PCS2	170881	15 - 23 mm	2 - 4 mm	6.8 mm	110N	ITB
PCS1	170880	11 - 14 mm	2 - 4 mm	6.8 mm	110N	cUL, UL, ITB

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

NEC® 300,11 erfordert fest zugeordnete Draht- oder Gewindestange und EC311.

DIAGRAMME

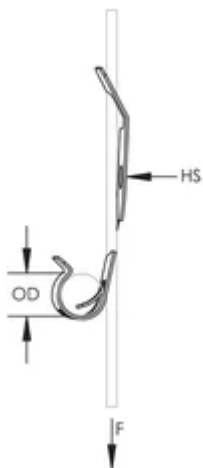

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

