


# Konsole - E0L Schiene

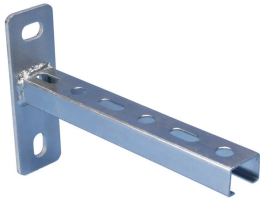

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Gelocht, kaltgewalzt

Rückplatte mit Langloch

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Elektrolytisch verzinkt

**Material:** Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Länge (L) |
|---------------|---------------|-----------|
| CE0L13H0300EG | 599880        | 300mm     |
| CE0L13H0180EG | 599879        | 180mm     |


**Dicke (T):** 1.25 mm

**E:** 4 mm

**Y:** 8.5 x 20 mm

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Lochgröße (HS):</b> | 10.5 mm    |
| <b>X:</b>              | 11 x 18 mm |
| <b>C:</b>              | 15.5 mm    |
| <b>A:</b>              | 18 mm      |
| <b>B:</b>              | 27 mm      |
| <b>Breite (W):</b>     | 40 mm      |
| <b>D:</b>              | 60 mm      |
| <b>Höhe (H):</b>       | 120 mm     |

## DIAGRAMME

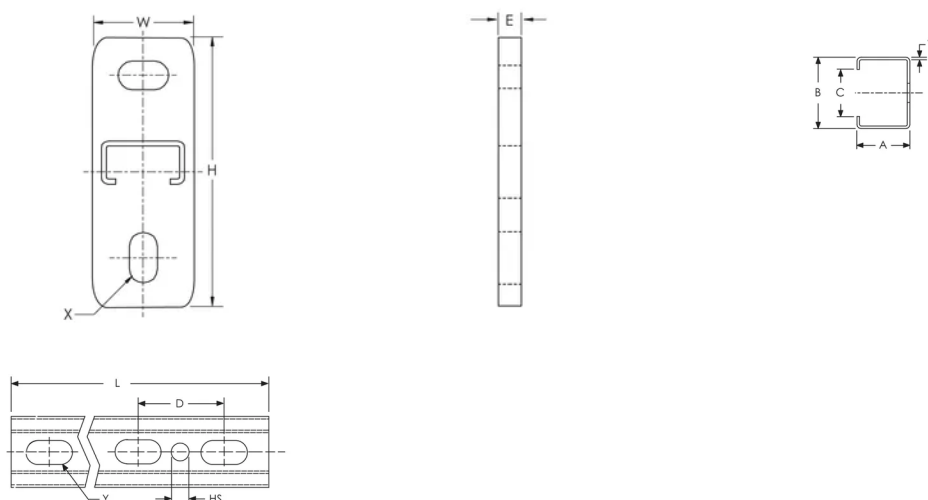

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### **Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

#### **Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

