

CTRI Konsole für Kabelrinne



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kabelrinnentyp

Auf flache Befestigungsplatte geschweißt

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: Feuerverzinkt

Material: Stahl


Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Statische Last
CTRI120HD	311920	120mm	50 mm	1500N
CTRI160HD	311925	170mm	50 mm	1250N
CTRI210HD	311930	220mm	50 mm	1125N

Katalognummer	Artikelnummer	Länge (L)	Breite (W)	Statische Last
CTRI260HD	311935	270mm	50 mm	875N
CTRI310HD	311940	320mm	50 mm	750N
CTRI410HD	311945	420mm	50 mm	750N
CTRI510HD	311950	520mm	50 mm	750N
CTRI810HD	311955	620mm	50 mm	625N

Dicke (T): 1.5 mm
D: 6 mm
X: 14 x 27 mm
C: 30 mm
B: 43 mm
A: 53.5 mm

DIAGRAMME

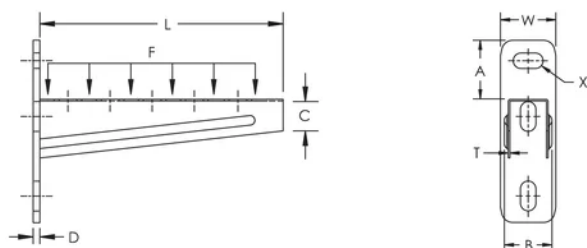

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

