

USC Universal-Strutmontageschiene-Klammer, EG, 59,5–62,2 mm OD, 2" Rohr, 50 DN

KATALOGNUMMER

USC060EG



MERKMALE

Besteht aus zwei Klammern, Mutter und Schraube

Passt in die offene Seite der Strutmontageschiene

Entspricht Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 59)

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 712035

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser (OD): 59.5 - 62.2 mm

Rohrgröße: 2" Min


NB/DN: 50

Breite (W): 32 mm

Dicke (T): 2.5 mm

Statische Last: 3780N

DIAGRAMME

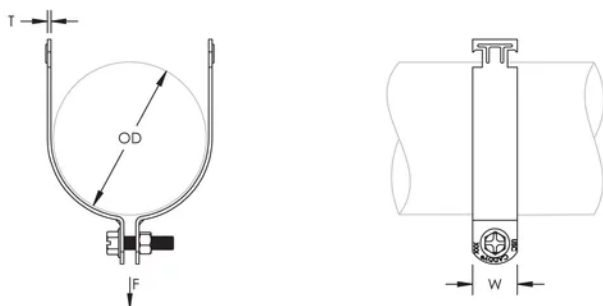

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

