

# EM-M Flanschklipp mit Kabelschutzrohr/Rohr Schelle



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Zur Befestigung von Kabelschutzrohren/Rohren oder Kabeln von Trägerflanschen

Die Schelle kann um vollständige 360° gedreht werden

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Statische Last
8EM24S1	179780	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	3 - 8 mm	200N
16EM24	171740	Federstahl	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	3 - 8 mm	330N
20EM24	171800	Federstahl	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	3 - 8 mm	330N

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Statische Last
24EM24	171960	Federstahl	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	3 - 8 mm	330N
32EM24	173600	Federstahl	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	3 - 8 mm	330N
812EM24	160120	Federstahl	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	3 - 8 mm	330N
12EM58S1	179820	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	8 - 14 mm	200N
16EM58	171490	Federstahl	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	8 - 14 mm	330N
20EM58	171950	Federstahl	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	8 - 14 mm	330N
24EM58	171970	Federstahl	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	8 - 14 mm	330N
32EM58	173610	Federstahl	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	8 - 14 mm	330N
6EM58	171750	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	8 - 14 mm	330N
812EM58	160130	Federstahl	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	8 - 14 mm	330N
8EM58S1	179790	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	8 - 14 mm	200N
12EM912S1	179830	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	14 - 20 mm	200N
16EM912	173570	Federstahl	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	14 - 20 mm	330N
20EM912	173580	Federstahl	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	14 - 20 mm	330N
24EM912	173590	Federstahl	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	14 - 20 mm	330N
32EM912	173620	Federstahl	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	14 - 20 mm	330N
812EM912	160140	Federstahl	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	14 - 20 mm	330N
8EM912S1	179800	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	14 - 20 mm	200N


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Statische Last
812EM1318	160075	Federstahl	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	21 - 28 mm	330N
16EM1318	173745	Federstahl	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	21 - 28 mm	330N

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Zertifizierungen
8EM24S1	179780	
16EM24	171740	ITB
20EM24	171800	ITB
24EM24	171960	ITB
32EM24	173600	ITB
812EM24	160120	ITB
12EM58S1	179820	
16EM58	171490	ITB
20EM58	171950	ITB
24EM58	171970	ITB
32EM58	173610	ITB
6EM58	171750	
812EM58	160130	ITB
8EM58S1	179790	
12EM912S1	179830	

Katalognummer	Artikelnummer	Zertifizierungen
16EM912	173570	ITB
20EM912	173580	ITB
24EM912	173590	ITB
32EM912	173620	ITB
812EM912	160140	ITB
8EM912S1	179800	
812EM1318	160075	cUL, UL
16EM1318	173745	cUL, UL

## DIAGRAMME

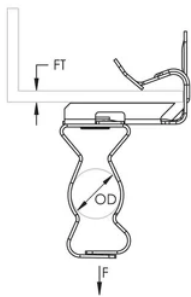

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**Nordamerika**

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

**Europa**

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

**Europa**

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

