

# Lackschutzplatte für C-Klammer



## MERKMALE

Schützt die Lackierung von Stahlträgern

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Schraubendurchmesser (Sc)
SPPM6HD	336200	Stahl	Feuerverzinkt	6
SPPM6S4	336220	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		6
SPPM8HD	336210	Stahl	Feuerverzinkt	8
SPPM8S4	336230	Edelstahl 304 (EN 1.4301)		8

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bei Verwendung von Lackierschutzplatten reduziert sich der Klemmbereich um ca. 3 mm und die zulässige Last muss um 20 % reduziert werden.

Schraubenspitze muss so platziert werden, dass sie den Schutzlack der Stahlträger nicht beschädigt.

## DIAGRAMME

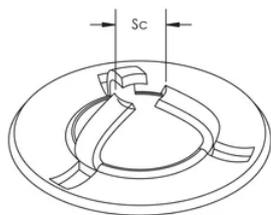

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

### Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

