


H-PSM Flanschklipp mit Kabelschutzrohr

Schelle, seitliche Montage

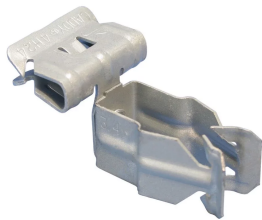

MERKMALE

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

Verfügbar für EMT, starres und Aluminium-Kabelschutzrohr

Um 360° drehbar

SPEZIFIKATIONEN

Oberfläche: nVent CADDY Armour

Ausrichtung: Seitliche Montage


Material: Federstahl

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Statische Grenzlast (F)
8P4SM	175170	18 - 22 mm	2 - 3 mm	111N
8P24SM	175180	18 - 22 mm	3 - 8 mm	111N
16P24SM	175260	30 - 35 mm	3 - 8 mm	111N
12P24SM	175220	22 - 30 mm	3 - 8 mm	111N

Katalognummer	Artikelnummer	Außendurchmesser (OD)	Flanschstärke (FT)	Statische Grenzlast(F)
16P58SM	175270	30 - 35 mm	8 - 14 mm	111N
8P58SM	175190	18 - 22 mm	8 - 14 mm	111N
12P58SM	175230	22 - 30 mm	8 - 14 mm	111N
8P912SM	175200	18 - 22 mm	14 - 20 mm	111N
12P912SM	175240	22 - 30 mm	14 - 20 mm	111N
16P912SM	175280	30 - 35 mm	14 - 20 mm	111N

DIAGRAMME

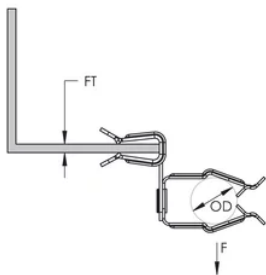

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221

Option 1 – Kundendienst

Option 2 – Technischer

Support

Europa

Niederlande:

+31 800-0200135

Frankreich:

+33 800 901 793

Europa

Deutschland:

800 1890272

Sonstige Länder:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

