

Flanschklipp zum Aufschlagen, Montage an der Unterseite



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kann zur Befestigung von Verteilerdosen, Befestigungsmitteln oder sonstigen Anwendungen an Trägerflanschen aus verwendet werden

Verschiedene Befestigungspunkte vorhanden zur Reduzierung des Lagerbestandes

Erfordert nur einen Hammer zur Installation

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	Stangengröße (RS)	Statische Last 1 (F1)
EM24	170050	Federstahl	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	450N
EM24S1	179720	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	6	200N
EM24SP25	172170	Federstahl	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	6	450N

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Oberfläche	Flanschstärke (FT)	Stangengröße (RS)	Statische Last 1 (F1)
EM58	170060	Federstahl	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM58R5	191027	Federstahl	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM58S1	179730	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	6	200N
EM58SP25	172180	Federstahl	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	6	450N
EM912	170070	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	450N
EM912S1	179740	Edelstahl 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	6	200N
EM912SP25	175760	Federstahl	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	6	450N
EM1318	170075	Federstahl	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	6	450N

Table 2/2				
Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last 2 (F2)	Statische Last 3 (F3)	Zertifizierungen
EM24	170050	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC, ITB
EM24S1	179720	110N	200N	
EM24SP25	172170	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58	170060	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC, ITB
EM58R5	191027	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM58S1	179730	110N	200N	
EM58SP25	172180	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM912	170070	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC, ITB
EM912S1	179740	110N	200N	

Katalognummer	Artikelnummer	Statische Last 2 (F2)	Statische Last 3 (F3)	Zertifizierungen
EM912SP25	175760	110N	330N	CE, 4H, EM, EBC
EM1318	170075	110N	330N	cUL, UL

DIAGRAMME

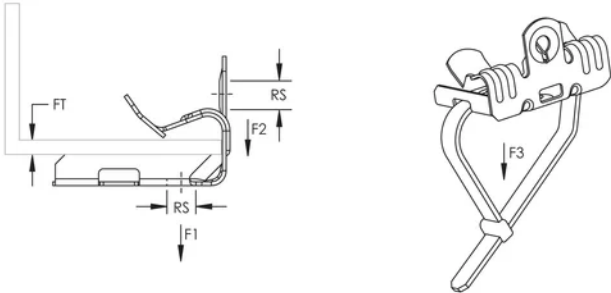

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

